


Reflekterende sensor

OSR-FBOA/T

utfasingsartikkel

Alternative artikler: OS0025

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

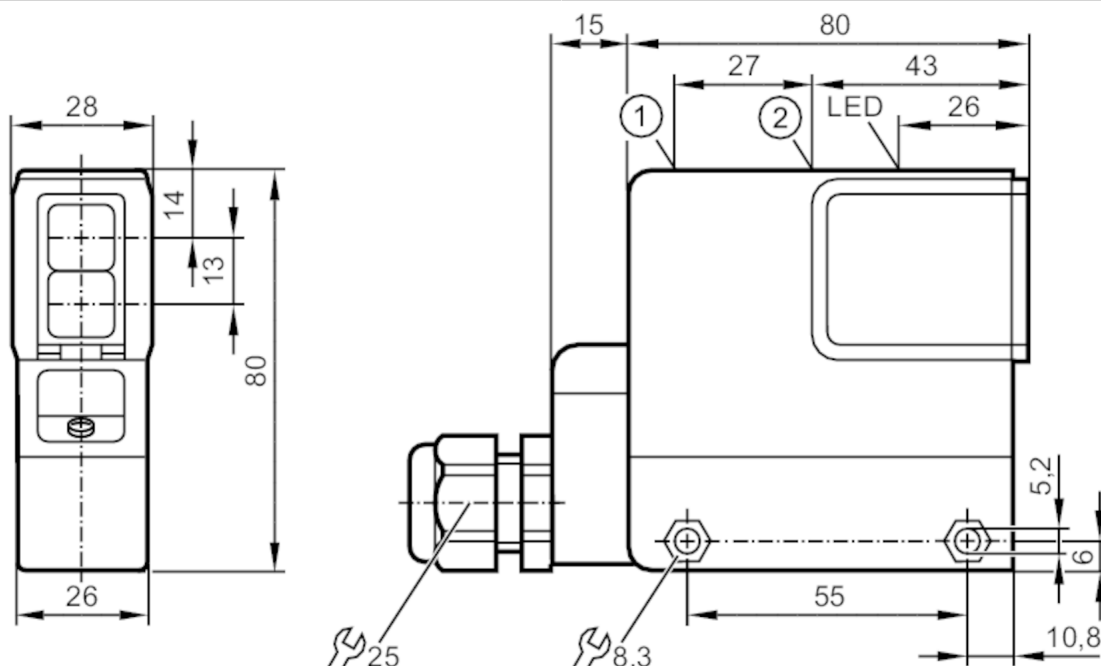

- 1 potensiometer timer
2 potensiometer følsomhet
mottaker i øvre linse
sender i nedre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor
-------------------	----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	950,00

Utganger

Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Minimum belastningstrøm [mA]	15,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	8
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	250,00; (350 (...50 °C))



Reflekterende sensor

OSR-FBOA/T

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00; (350 (...50 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	250,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Deteksjonsområde		
Område referert til prismatisk reflektor	[m]	10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	261,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	264,80
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	80,00 x 28,00 x 95,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
Tilbehør		
Varer som leveres		Vinkelbraketter: 1, E20210 skrujern
Merknader		
Merknader		Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning		1,00 stk.



Reflekterende sensor

OSR-FBOA/T

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5

Tilkobling



Merk : miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A hurtigvirkende