




Gjennomgående strålesensorsender

OSS-00KG

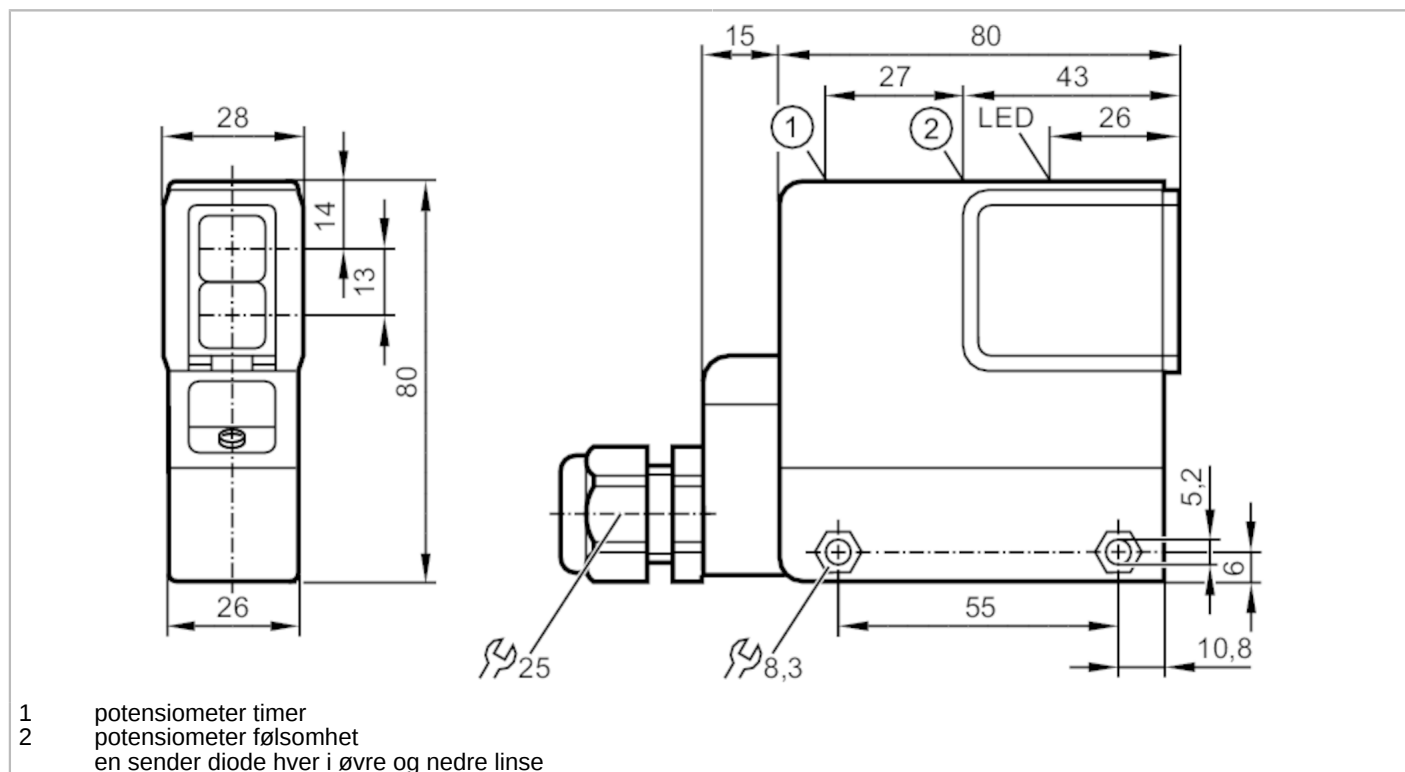

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk	[mA]	20,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 20,00
Rekkevidde justerbar		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	1 801,00



Gjennomgående strålesensorsender

OSS-00KG

Mekaniske data		
Vekt	[g]	264,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	80,00 x 28,00 x 95,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Vinkelbraketter: 1, E20210
		skrujern
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm ² ; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5		
Tilkobling		

