


Sensor for diffus refleksjon

OST-FPKG

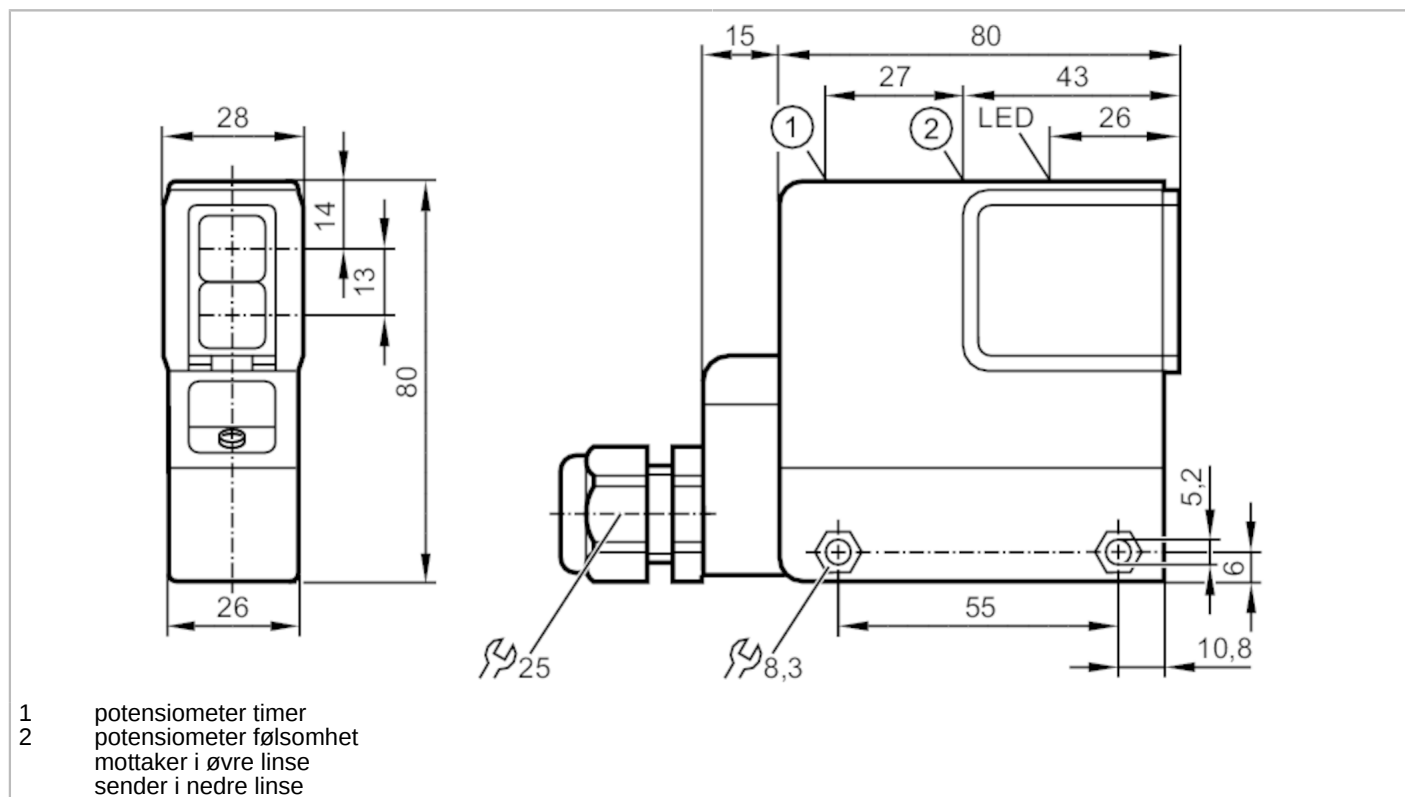

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Sensor for diffus refleksjon

OST-FPKG

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm]	< 1 000,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)
-----------------	--

Rekkevidde justerbar	ja
----------------------	----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
---------------------------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

MTTF [ANN]	639,00
------------	--------

Mekaniske data

Vekt [g]	275,00
----------	--------

Hus	rektangulær
-----	-------------

Dimensjoner [mm]	80,00 x 28,00 x 95,00
------------------	-----------------------

Materialer	PPO endret
------------	------------

Linsemateriale	glass
----------------	-------

Linsejustering	sidelinse
----------------	-----------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20210
	skrujern

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5

Tilkobling

