


## Reflekterende sensor

OSR-FPKG/T

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OS5016

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

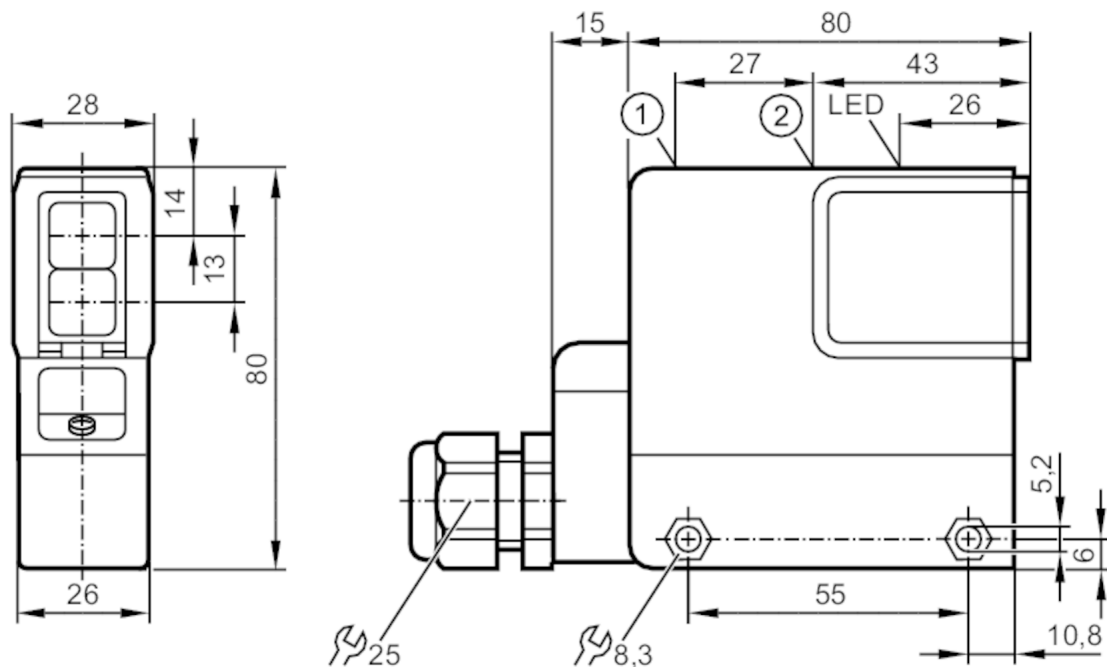

- 1 potensiometer timer
- 2 potensiometer følsomhet
- mottaker i øvre linse
- sender i nedre linse

### Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | rektangulær   |

### Applikasjon

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
|-------------------|----------------------|

### Elektriske data

|                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| Driftsspenning                    | [V]  | 10,00...55,00 DC |
| Strømforbruk                      | [mA] | 30,00; ((24 V))  |
| Beskyttelsesklasse                |      | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet |      | ja               |
| Type av lys                       |      | infrarødt lys    |
| Bølgelengde                       | [nm] | 950,00           |

### Utganger

|                                             |      |                                          |
|---------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| Elektrisk design                            |      | PNP                                      |
| Utgangsfunksjon                             |      | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC       | [V]  | 2,50                                     |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC | [mA] | 250,00                                   |
| Koblingsfrekvens DC                         | [Hz] | 100,00                                   |



## Reflekterende sensor

OSR-FPKG/T

|                                                         |                                             |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Beskyttelse mot kortslutning                            | ja                                          |              |
| Type kortslutningsbeskyttelse                           | pulsert                                     |              |
| Overbelastningsbeskyttelse                              | ja                                          |              |
| Tidsfunksjon [s]                                        | 0,01...5,00                                 |              |
| Deteksjonsområde                                        |                                             |              |
| Rekkevidde [m]                                          | < 10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |              |
| Rekkevidde justerbar                                    | ja                                          |              |
| Driftsforhold                                           |                                             |              |
| Omgivelsestemperatur [°C]                               | -25,00...80,00                              |              |
| Beskyttelse                                             | IP 65                                       |              |
| Tester/godkjenninger                                    |                                             |              |
| EMC                                                     | EN 60947-5-2                                |              |
|                                                         | EN 55011                                    | klasse B     |
| Mekaniske data                                          |                                             |              |
| Vekt [g]                                                | 0,28                                        |              |
| Hus                                                     | rektangulær                                 |              |
| Dimensjoner [mm]                                        | 80,00 x 28,00 x 95,00                       |              |
| Materialer                                              | PPO endret                                  |              |
| Linsemateriale                                          | glass                                       |              |
| Displayer/driftselementer                               |                                             |              |
| Display                                                 | koblingsstatus                              | 1 x LED, gul |
| Tilbehør                                                |                                             |              |
| Varer som leveres                                       | Vinkelbraketter: 1, E20210                  |              |
|                                                         | skrujern                                    |              |
| Merknader                                               |                                             |              |
| Antall i forpakning                                     | 1,00 stk.                                   |              |
| Elektrisk tilkobling                                    |                                             |              |
| terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |                                             |              |
| Tilkobling                                              |                                             |              |

