


Sensor for diffus refleksjon

OST-FPKG/T

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

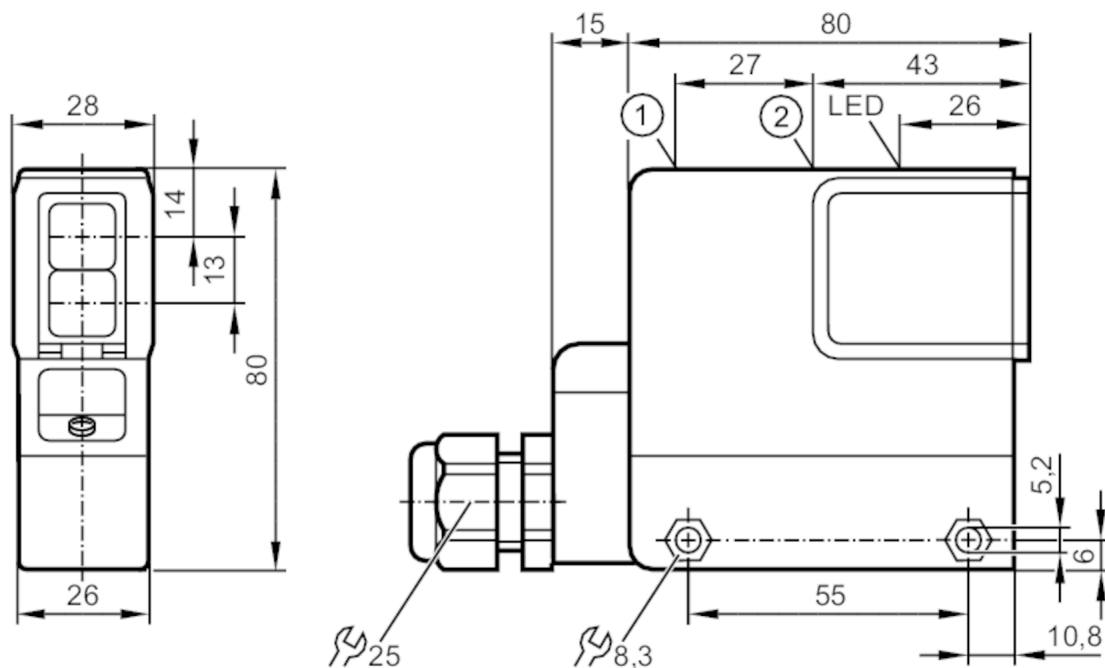

- 1 potensiometer timer
2 potensiometer følsomhet
mottaker i øvre linse
sender i nedre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	40,00



Sensor for diffus refleksjon

OST-FPKG/T

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Tidsfunksjon [s]	0,01...5,00

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm]	< 1 000,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vekt [g]	0,27
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	80,00 x 28,00 x 95,00
Materialer	PPO endret
Linsemateriale	glass
Linsejustering	sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20210 skrujern
-------------------	--

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5

Tilkobling

