


Sensor for diffus refleksjon

OSN-FPKG/T

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

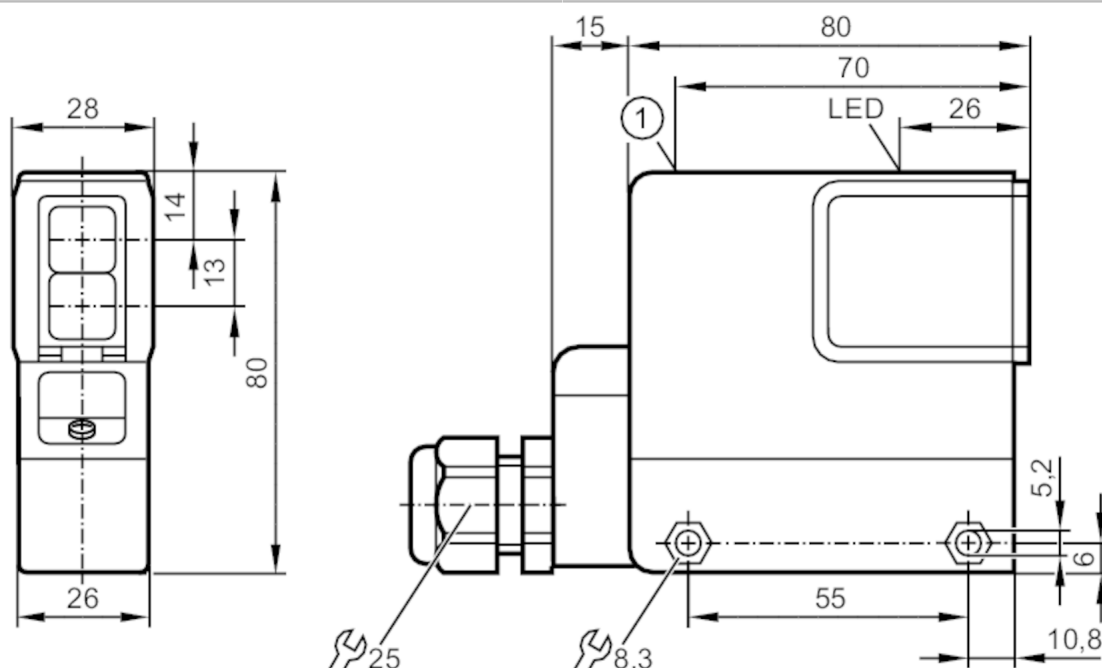

- 1 potensiometer følsomhet
mottaker i øvre linse
sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Diffus refleksjonssensor for korte avstander
Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Sensor for diffus refleksjon

OSN-FPKG/T

Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Tidsfunksjon [s]	0,01...5,00	
Deteksjonsområde		
Rekkevidde [mm]	< 220,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)	
Diffus refleksjonssensor for korte avstander	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	80,00 x 28,00 x 95,00	
Materialer	PPO endret	
Linsemateriale	glass	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	Vinkelbraketter	
	skrujern	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm		
Tilkobling		

