


Sensor for diffus refleksjon

OSN-FNKG/T

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

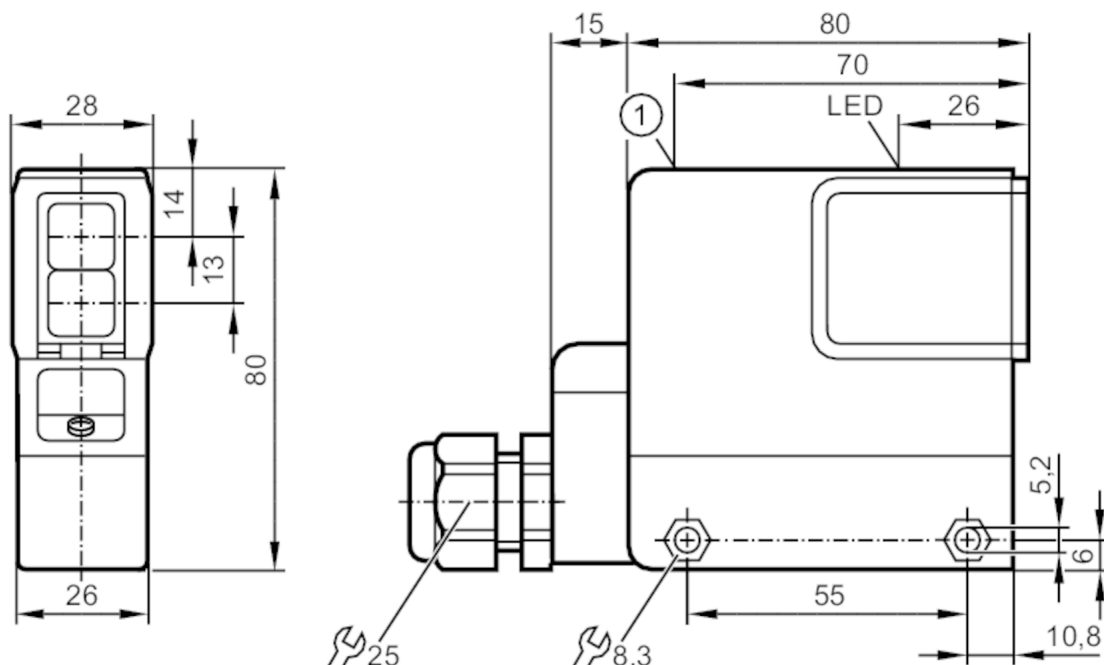

- 1 potensiometer følsomhet
mottaker i øvre linse
sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Diffus refleksjonssensor for korte avstander
Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Sensor for diffus refleksjon

OSN-FNKG/T

Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Tidsfunksjon [s]		0,01...5,00	
Deteksjonsområde			
Rekkevidde [mm]		< 220,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)	
Diffus refleksjonssensor for korte avstander		ja	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...80,00	
Beskyttelse		IP 65	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mekaniske data			
Hus		rektangulær	
Dimensjoner [mm]		80,00 x 28,00 x 95,00	
Materialer		PPO endret	
Linsemateriale		glass	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør			
Varer som leveres		Vinkelbraketter	
		skrujern	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling			
terminaler: ...1,5 mm²			
Tilkobling			

