


Gjennomgående strålesensorsender

OTS-00KG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5S501

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

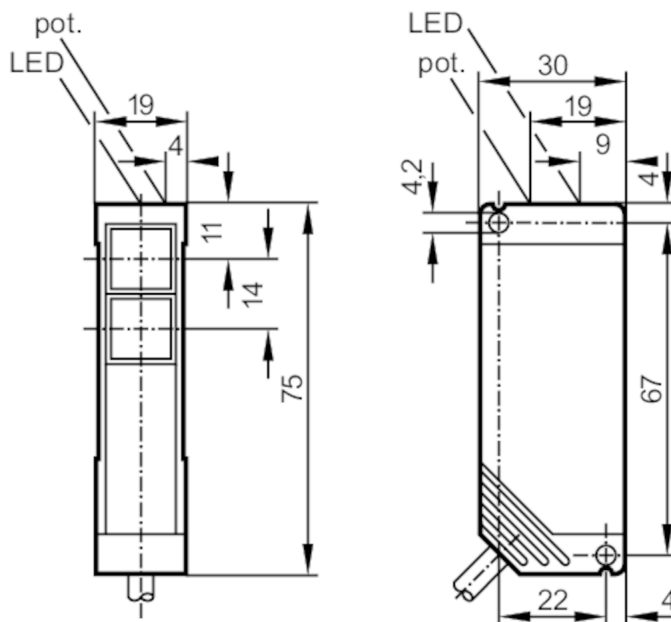

- 1 potensiometer
 en sender diode hver i øvre og nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk	[mA]	20,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde


Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 10,00
Rekkevidde justerbar		nei



Gjennomgående strålesensorsender

OTS-00KG

Maks. lysfleck diameter	[mm]	524,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,19
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 19,00 x 30,00
Materialer		PBT
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		Vinkelbraketter: 1, E20441
		skrujern
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		

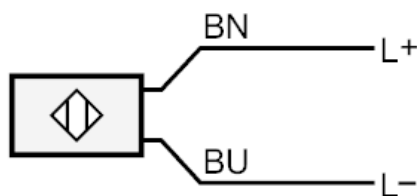

BN = Lederfarger : brun
 BU = blå