


## Gjennomgående strålesensorsender

OTS-00KG/US-100

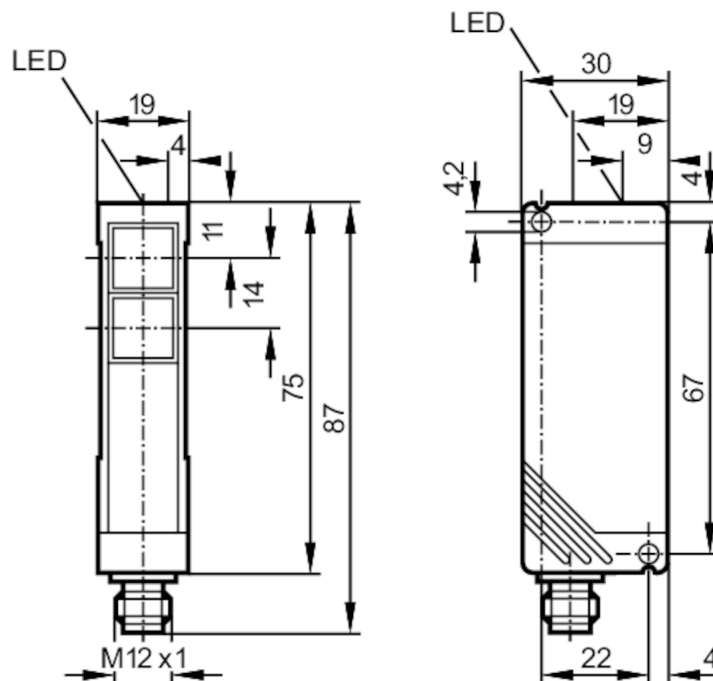

en sender diode hver i øvre og nedre linse



## Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | rektangulær   |

## Applikasjon

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
|-------------------|---------------------|

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...50,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 20,00; ((24 V))  |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Type av lys                       | infrarødt lys    |
| Bølgelengde [nm]                  | 880,00           |

## Deteksjonsområde

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Sender / mottaker                  | sender                  |
| Rekkevidde [m]                     | < 10,00                 |
| Rekkevidde justerbar               | nei                     |
| Maks. lysfleck diameter [mm]       | 524,00                  |
| Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
|---------------------------|----------------|



## Gjennomgående strålesensorsender

OTS-00KG/US-100

|                           |                            |                |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Beskyttelse               | IP 65                      |                |
| Tester/godkjenninger      |                            |                |
| EMC                       | EN 60947-5-2               |                |
|                           | EN 55011                   | klasse B       |
| MTTF                      | [ANN]                      | 1 862,00       |
| Mekaniske data            |                            |                |
| Vekt                      | [g]                        | 153,00         |
| Hus                       |                            | rektangulær    |
| Materialer                |                            | PBT            |
| Linsemateriale            |                            | PMMA           |
| Linsejustering            |                            | sidelinse      |
| Displayer/driftselementer |                            |                |
| Display                   | drift                      | 1 x LED, grønn |
| Tilbehør                  |                            |                |
| Varer som leveres         | Vinkelbraketter: 1, E20461 |                |
|                           | skrujern                   |                |
| Merknader                 |                            |                |
| Antall i forpakning       | 1,00 stk.                  |                |
| Elektrisk tilkobling      |                            |                |

Koblinger: 1 x M12; koding: A



## Tilkobling

