


Gjennomgående strålesensorsender

OTS-00KG/24V/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OT5008

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

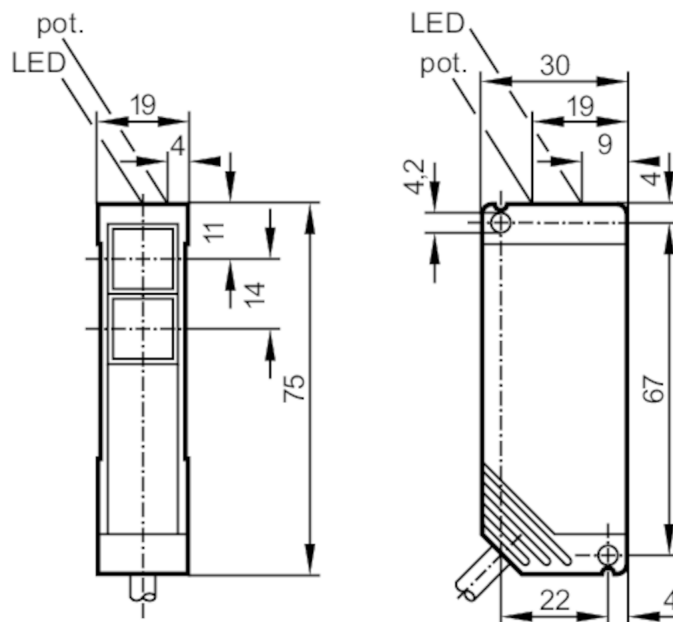

- 1 potensiometer
en sender diode hver i øvre og nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde


Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 10,00
Rekkevidde justerbar	nei



Gjennomgående strålesensorsender

OTS-00KG/24V/6M

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 19,00 x 30,00
Materialer		PBT
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		

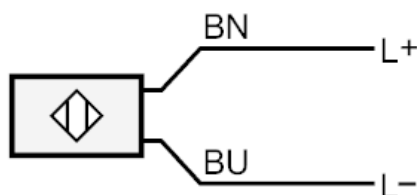

BN = Lederfarger :
BU = brun
 blå