

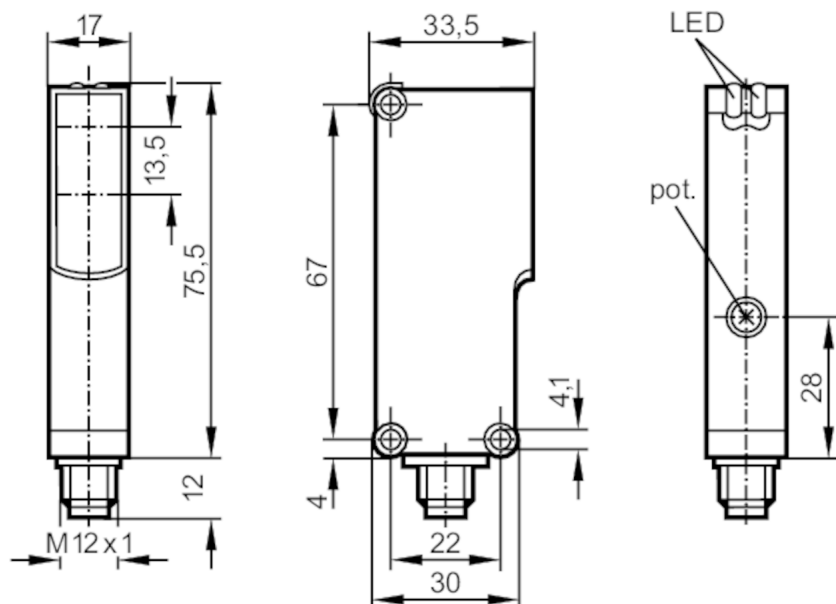
Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OTH-CPKG/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5H500

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

mottaker i nedre linse
sender i øvre linse

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Bakgrunn undertrykkelse
Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 40,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	komplementære
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,90
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	700,00



Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OTH-CPKG/US

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde	
Rekkevidde [mm]	50,00...600,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Rekkevidde justerbar	ja
Maks. lysfleck diameter [mm]	30,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig	ja

Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data	
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	75,50 x 17,00 x 33,50
Materialer	ABS
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør	
Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20461
	skrujern

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OTH-CPKG/US

Tilkobling

