

Reflekterende sensor

OUR-HNKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



mottaker i øvre linse
sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor
-------------------	----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	35,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	950,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	160,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	< 3,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67



Reflekterende sensor

OUR-HNKG

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus	rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 16,00 x 51,00
Materialer	PPO endret	
Linsemateriale	glass	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20211	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		

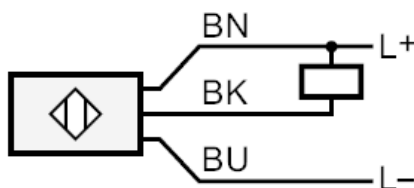

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart