





Gjennomgående strålesensorsender

OUS-00KG/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OU5045

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

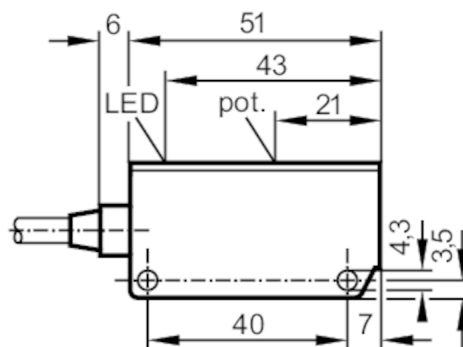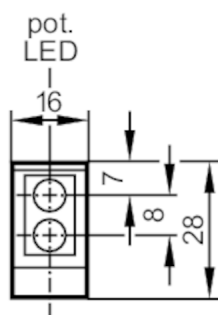

en sender diode hver i øvre og nedre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 6,00
Rekkevidde justerbar	nei
Maks. lysfleck diameter [mm]	734,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67



Gjennomgående strålesensorsender

OUS-00KG/6M

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	1 801,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,26
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 16,00 x 51,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Vinkelbraketter: 1, E20211
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		

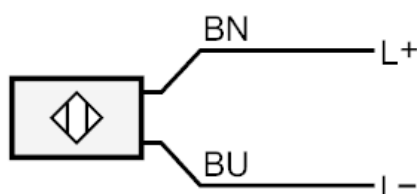

BN = Lederfarger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart