


Gjennomgående strålesensorsender

OUS-00KG/US-100

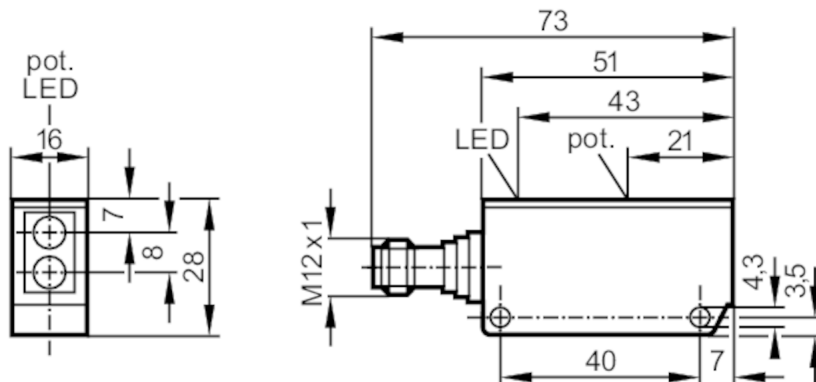

en sender diode hver i øvre og nedre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 6,00
Rekkevidde justerbar	nei
Maks. lysfleck diameter [mm]	734,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67



Gjennomgående strålesensorsender

OUS-00KG/US-100

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	1 801,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	68,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 16,00 x 51,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Linsejustering		sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, gul
---------	-------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20211
-------------------	----------------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

