

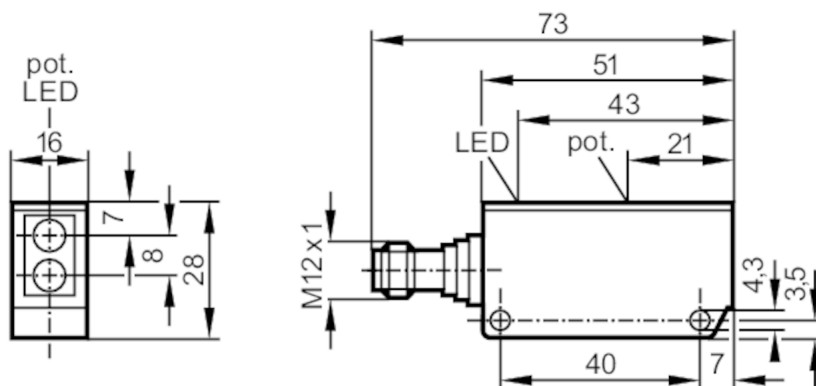
## Reflekterende sensor

OUR-HNKG/US-100-DNO

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OU5017

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

mottaker i øvre linse  
sender i nedre linse

## Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | rektangulær   |

## Applikasjon

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
|-------------------|----------------------|

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...50,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 35,00; ((24 V))  |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Type av lys                       | infrarødt lys    |
| Bølgelengde [nm]                  | 880,00           |

## Utganger

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Elektrisk design                                 | NPN            |
| Utgangsfunksjon                                  | light-on-modus |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50           |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00         |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 160,00         |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja             |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert        |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja             |

## Deteksjonsområde

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Rekkevidde [m]       | < 3,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
| Rekkevidde justerbar | ja                                         |



## Reflekterende sensor

OUR-HNKG/US-100-DNO

| Driftsforhold             |                |                       |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Omgivelsestemperatur      | [°C]           | -25,00...80,00        |
| Beskyttelse               |                | IP 67                 |
| Tester/godkjenninger      |                |                       |
| EMC                       | EN 60947-5-2   |                       |
|                           | EN 55011       | klasse B              |
| Mekaniske data            |                |                       |
| Hus                       |                | rektangulær           |
| Dimensjoner               | [mm]           | 28,00 x 16,00 x 51,00 |
| Materialer                |                | PPO endret            |
| Linsemateriale            |                | glass                 |
| Displayer/driftselementer |                |                       |
| Display                   | koblingsstatus | 1 x LED, gul          |
| Tilbehør                  |                |                       |
| Varer som leveres         |                | Vinkelbraketter       |
| Merknader                 |                |                       |
| Antall i forpakning       |                | 1,00 stk.             |
| Elektrisk tilkobling      |                |                       |

Koblinger: 1 x M12; koding: A



## Tilkobling

