


## Sensor for diffus refleksjon

OUN-DPKG/US-100-DPO

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

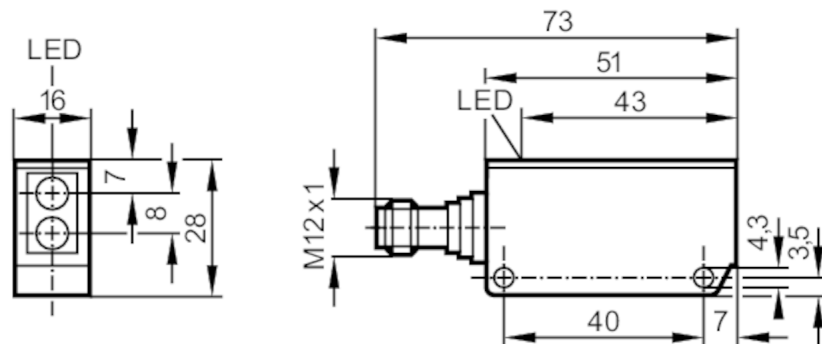

mottaker i øvre linse  
sender i nedre linse



## Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | rektangulær   |

## Applikasjon

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Diffus refleksjonssensor for korte avstander |
| Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon                 |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...55,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 35,00          |
| Beskyttelsesklasse                | III              |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Type av lys                       | infrarødt lys    |
| Bølgelengde [nm]                  | 880,00           |

## Utganger

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                 | PNP           |
| Utgangsfunksjon                                  | mørk-på-modus |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50          |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00        |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja            |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert       |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja            |

## Deteksjonsområde

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Rekkevidde [mm]                    | 20,00...40,00; (hvit papir 200 x 200 mm) |
| Maks. lysfleck diameter [mm]       | 20,00                                    |
| Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde                  |



## Sensor for diffus refleksjon

OUN-DPKG/US-100-DPO

Diffus refleksjonssensor for  
korte avstander

ja

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

## Tester/godkjenninger

EMC

EN 60947-5-2

## Mekaniske data

Vekt [g]

70,60

Hus

rektangulær

Dimensjoner [mm]

28,00 x 16,00 x 51,00

Materialer

PPO endret

Linsemateriale

glass

Linsejustering

sidelinse

## Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

1 x LED, gul

## Tilbehør

Varer som leveres

Vinkelbraketter: 1, E20211

## Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

## Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



## Tilkobling

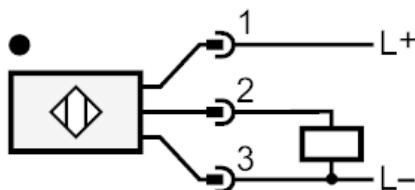



## Sensor for diffus refleksjon

OUN-DPKG/US-100-DPO

## Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

