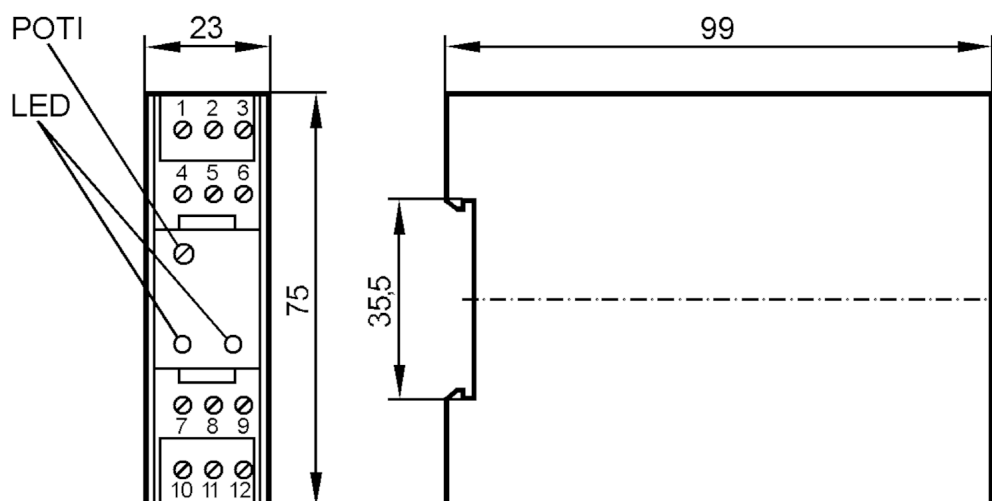


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Elektriske data**

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk	[mA]	40,00; (24 V)

Utganger

Totalt antall utganger	1
Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Mekaniske data

Vekt	[g]	135,50
Hus		hus for DIN-skinne monterings
Materialer		PBT

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
	Innstillingshjelp:	1 x LED, gul

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------


Feilsøkingselektronikk for vibrasjonssensorer

OV-110/10-55VDC

Elektrisk tilkobling

terminaler: 12 x ...2,5 mm²

Tilkobling

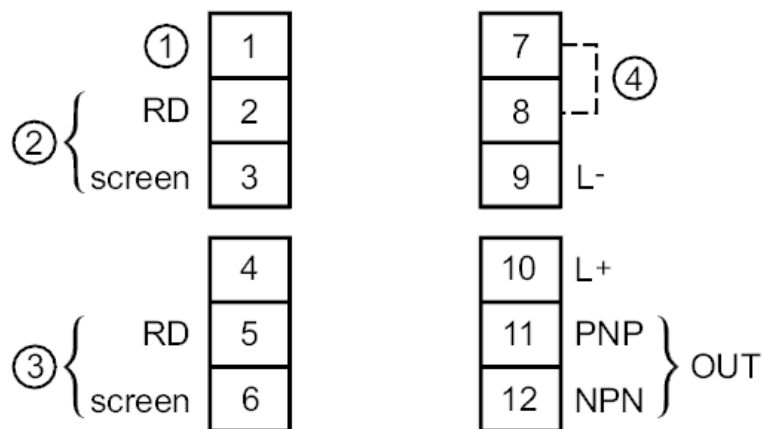

1	blokkerende signal
2	sender
3	mottaker
4	Utgangsfunksjon
OUT	transistor utganger