


Infrarød temperatursensor

OWF-9000-ABOA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TW7011 + E35061 + E35065

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

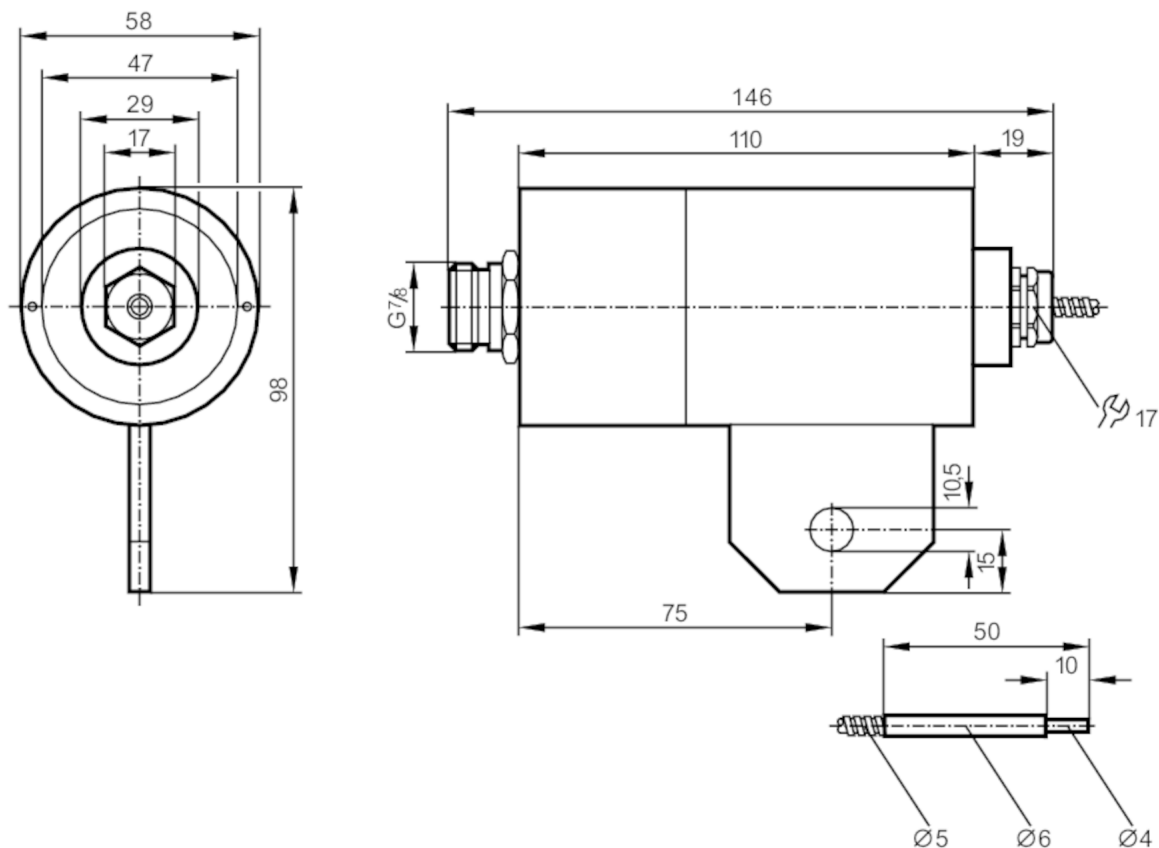

Produktegenskaper

Hus

sylindrisk

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

20,00...250,00 AC/DC

Beskyttelse mot omvendt polaritet

nei

Utganger

Maks. spenningsfall
koblingsutgang DC

[V]

10,50

Maks. spenningsfall
koblingsutgang AC

[V]

10,50

Minimum belastningstrøm

[mA]

15,00

Maks. lekkasjestrøm

[mA]

7

Permanent strømstyrke for
koblingsutgang AC

[mA]

200,00; (250 (...50 °C))

Permanent strømstyrke for
koblingsutgang DC

[mA]

50,00



Infrarød temperatursensor

OWF-9000-ABOA

Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	1 500,00; (10 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	20,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	25,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

Deteksjonsområde

Deteksjonsområde hysteres	[%]	1,00...15,00
---------------------------	-----	--------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus		syndrisk
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 129,00
Materialer		hus: messing messing hvit bronsebelagt
Linsemateriale		glass

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør


Varer som leveres		Fiberoptikk med aluminiumskjede
-------------------	--	---------------------------------

Merknader

Merknader		Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

 Koblinger: 1 x 7/8"





Infrarød temperatursensor

OWF-9000-AB0A

Tilkobling



Merk : miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A hurtigvirkende