




## Gjennomgående strålesensorsender

OWS-00KG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OJ5008

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

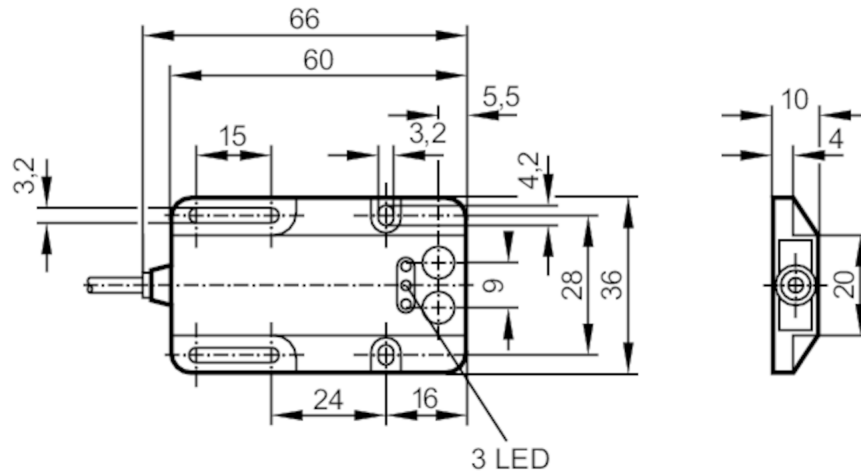

sender i nedre linse

## Produktegenskaper

|             |             |
|-------------|-------------|
| Type av lys | rødt lys    |
| Hus         | rektangulær |

## Applikasjon

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
|-------------------|---------------------|

## Elektriske data

|                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| Driftsspenning                    | [V]  | 10,00...36,00 DC |
| Strømforbruk                      | [mA] | 15,00; ((36 V))  |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet |      | ja               |
| Type av lys                       |      | rødt lys         |
| Bølgelengde                       | [nm] | 660,00           |

## Utganger

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Overbelastningsbeskyttelse | ja |
|----------------------------|----|

## Deteksjonsområde

|                                    |      |                         |
|------------------------------------|------|-------------------------|
| Sender / mottaker                  |      | sender                  |
| Rekkevidde                         | [m]  | < 4,00                  |
| Maks. lysfleck diameter            | [mm] | 320,00                  |
| Lyspunkt dimensjoner refererer til |      | ved maksimal rekkevidde |

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...60,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

## Tester/godkjenninger

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | klasse B |



## Gjennomgående strålesensorsender

OWS-OOKG

## Mekaniske data

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Hus              | rektangulær              |
| Dimensjoner [mm] | 36,00 x 60,00 x 10,00    |
| Materialer       | ABS glassfiberforsterket |
| Linsemateriale   | PMMA                     |

## Displayer/driftselementer

|         |       |                |
|---------|-------|----------------|
| Display | drift | 1 x LED, grønn |
|---------|-------|----------------|


## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>

## Tilkobling

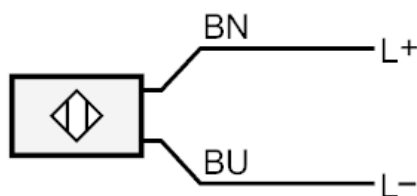

BN =            Lederfarger :  
BU =            brun  
                 blå