


Gjennomgående strålesensorsender

OWS-00KG/AS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OJ5008

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

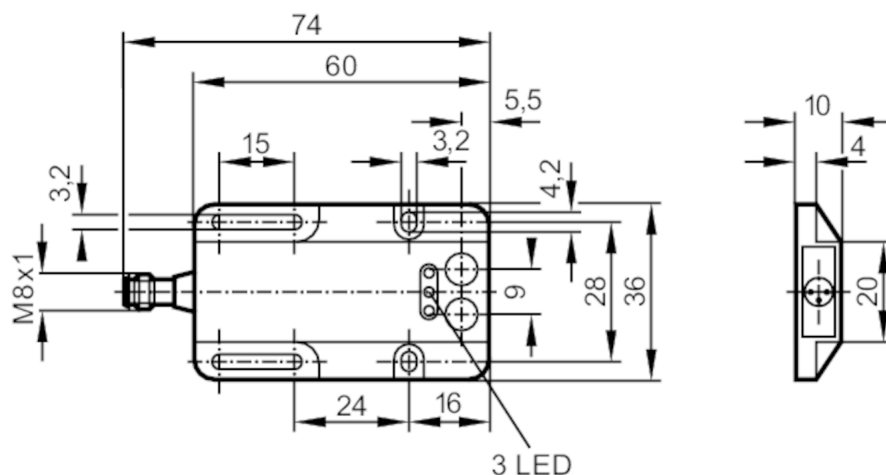

sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	15,00; ((36 V))
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00

Utganger

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 4,00
Maks. lysfleck diameter [mm]	320,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65



Gjennomgående strålesensorsender

OWS-OOKG/AS

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	36,00 x 60,00 x 10,00
Materialer	ABS glassfiberforsterket
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
---------	-------	----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

