




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OWE-FPKG/AS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OJ5009

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

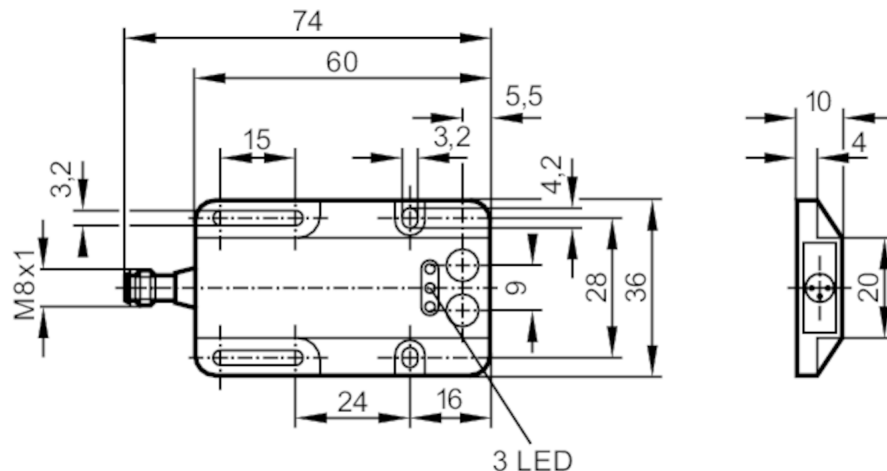

Empfänger in unterer und oberer Optik

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	25,00; ((36 V))
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
-------------------	----------



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OWE-FPKG/AS

Rekkevidde	[m]	< 4,00
------------	-----	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	rektangulær
-----	-------------

Dimensjoner	[mm]	36,00 x 60,00 x 10,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	ABS glassfiberforsterket
------------	--------------------------

Linsemateriale	PMMA
----------------	------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Merknader



Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

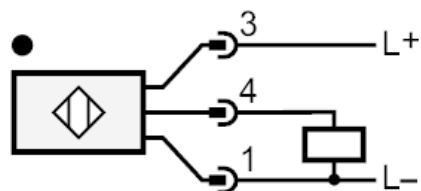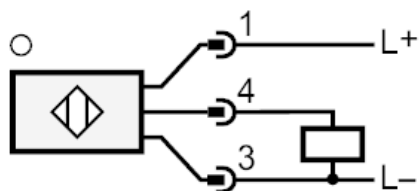



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OWE-FPKG/AS

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

