




Gjennomgående strålesensorsender

OWS-OKG/0,1M/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OJ5065

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

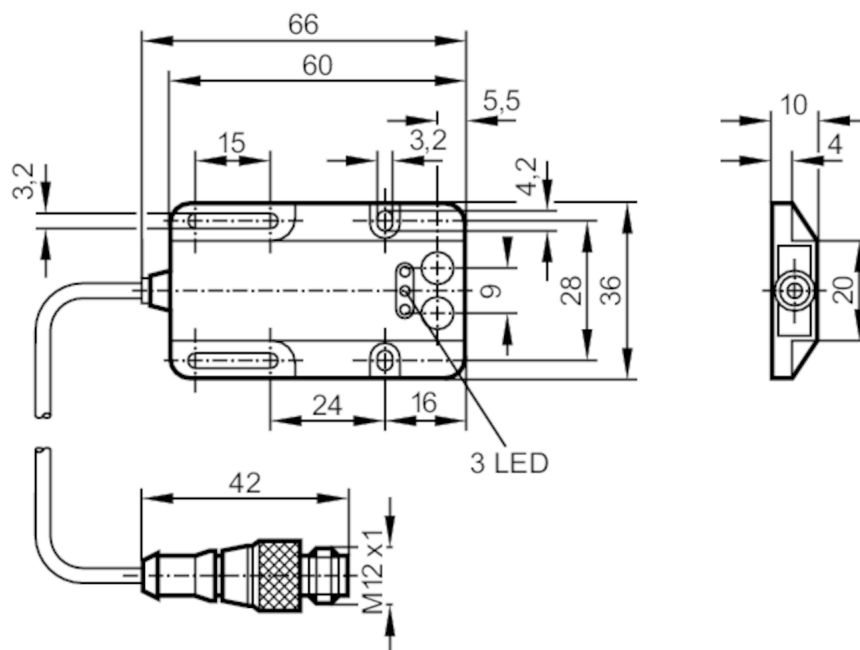

sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys

rødt lys

Hus

rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...36,00 DC

Strømforbruk

[mA]

15,00; ((36 V))

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Type av lys

rødt lys

Bølgelengde

[nm]

660,00

Utganger

Overbelastningsbeskyttelse

ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker

sender

Rekkevidde

[m]

< 4,00

Maks. lysflekk diameter

[mm]

320,00

Lyspunkt dimensjoner refererer til

ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...60,00



Gjennomgående strålesensorsender

OWS-00KG/0,1M/US

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Vekt	[g]	0,03
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	36,00 x 60,00 x 10,00
Materialer		ABS glassfiberforsterket
Linsemateriale		PMMA

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
---------	-------	----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,1 m, PVC

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

