


Infrarød temperatursensor

OWF-5000-ANKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OW5001

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

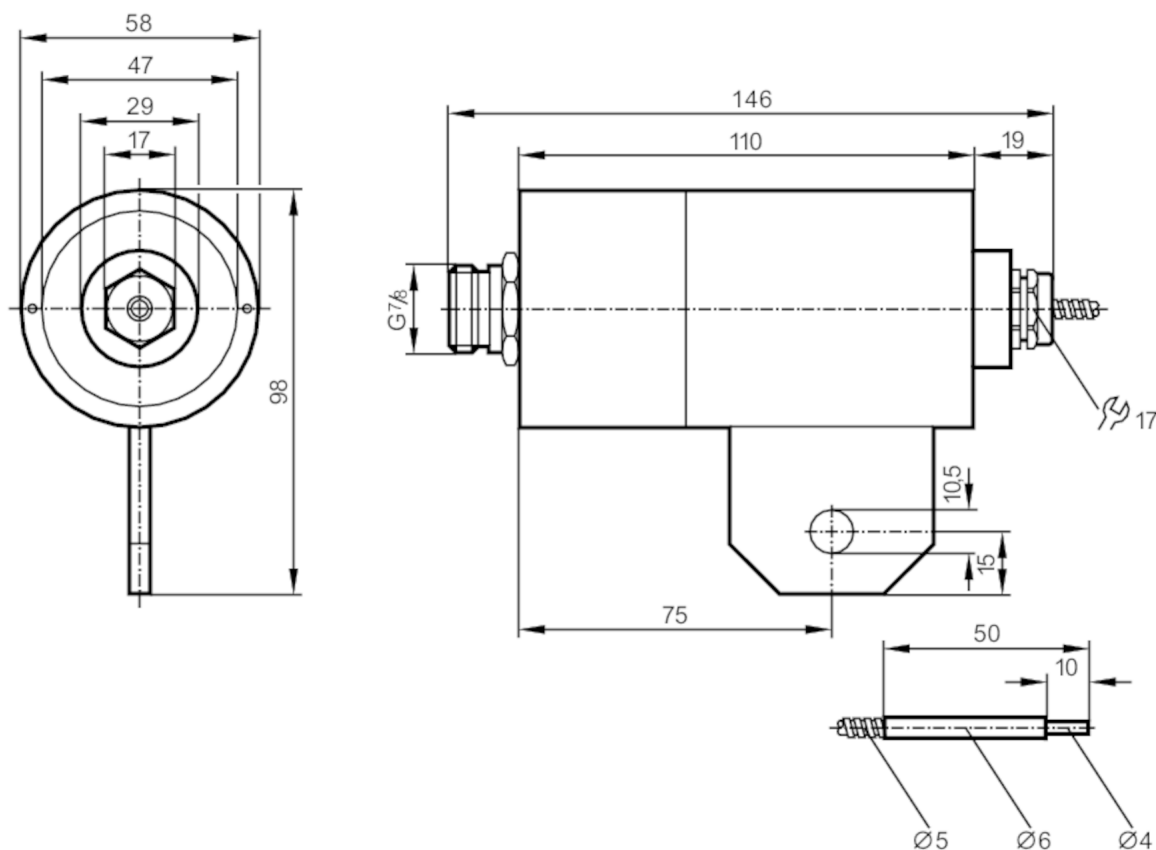

Produktegenskaper

Hus

sylindrisk

Elektriske data

Driftsspenning [V]

10,00...55,00 DC

Strømforbruk [mA]

< 20,00

Beskyttelsesklasse

II

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Utganger

Elektrisk design

NPN

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]

2,50

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]

400,00

Koblingsfrekvens DC [Hz]

300,00

Beskyttelse mot kortslutning

ja

Type kortslutningsbeskyttelse

pulsert

Overbelastningsbeskyttelse

ja

OW5002



Infrarød temperatursensor

OWF-5000-ANKG

Deteksjonsområde		
Deteksjonsområde hysteresis	[%]	1,00...15,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		sylindrisk
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 129,00
Materialer		hus: messing messing hvit bronsebelagt
Linsemateriale		glass
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Fiberoptikk med aluminiumskjede
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x 7/8"		