


Infrarød temperatursensor

OWF-9000-BPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TW7011 + E35061 + E35065

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

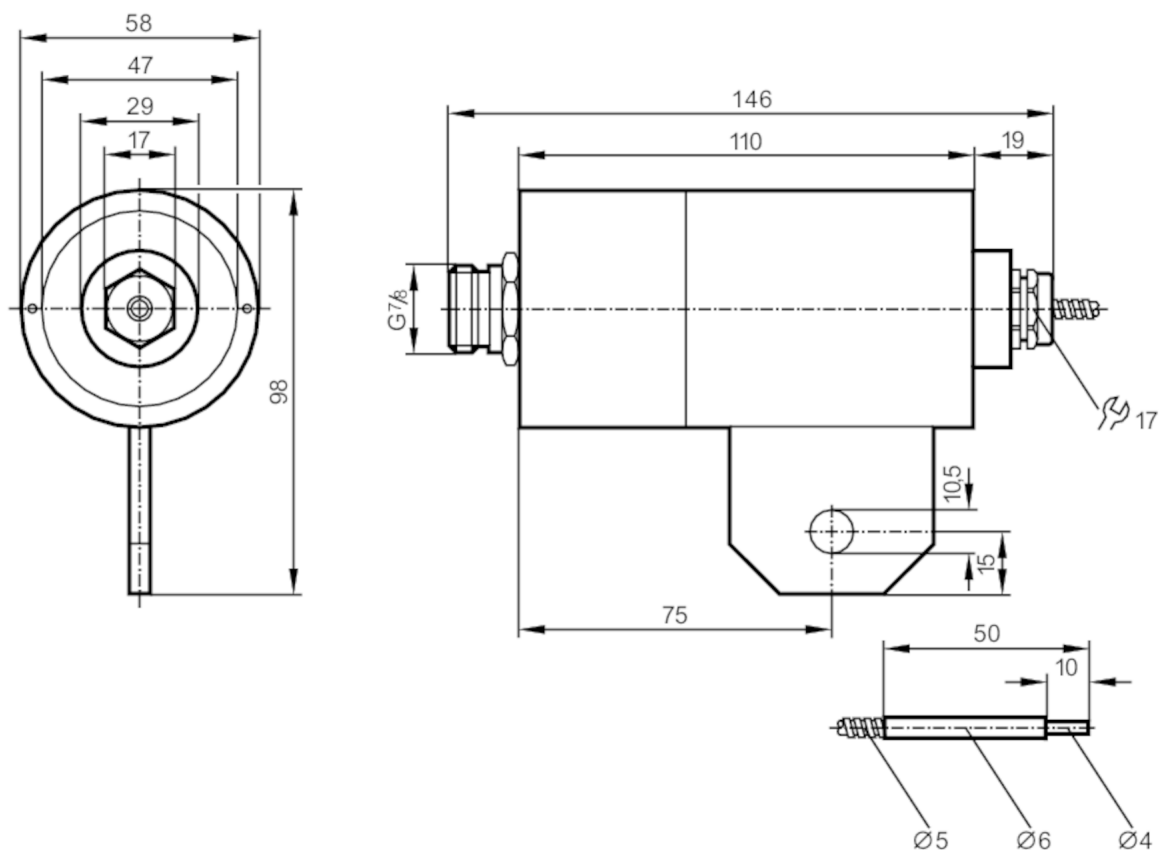

Produktegenskaper

Hus	syindrisk
-----	-----------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja




Infrarød temperatursensor

OWF-9000-BPKG

Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Deteksjonsområde hysteres	[%]	1,00...15,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus	sylindrisk	
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 129,00
Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt	
Linsemateriale	glass	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	Fiberoptikk med aluminiumskjede	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		

 Koblinger: 1 x 7/8"



Tilkobling

