


Infrarød temperatursensor

OWF-9000-ANKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

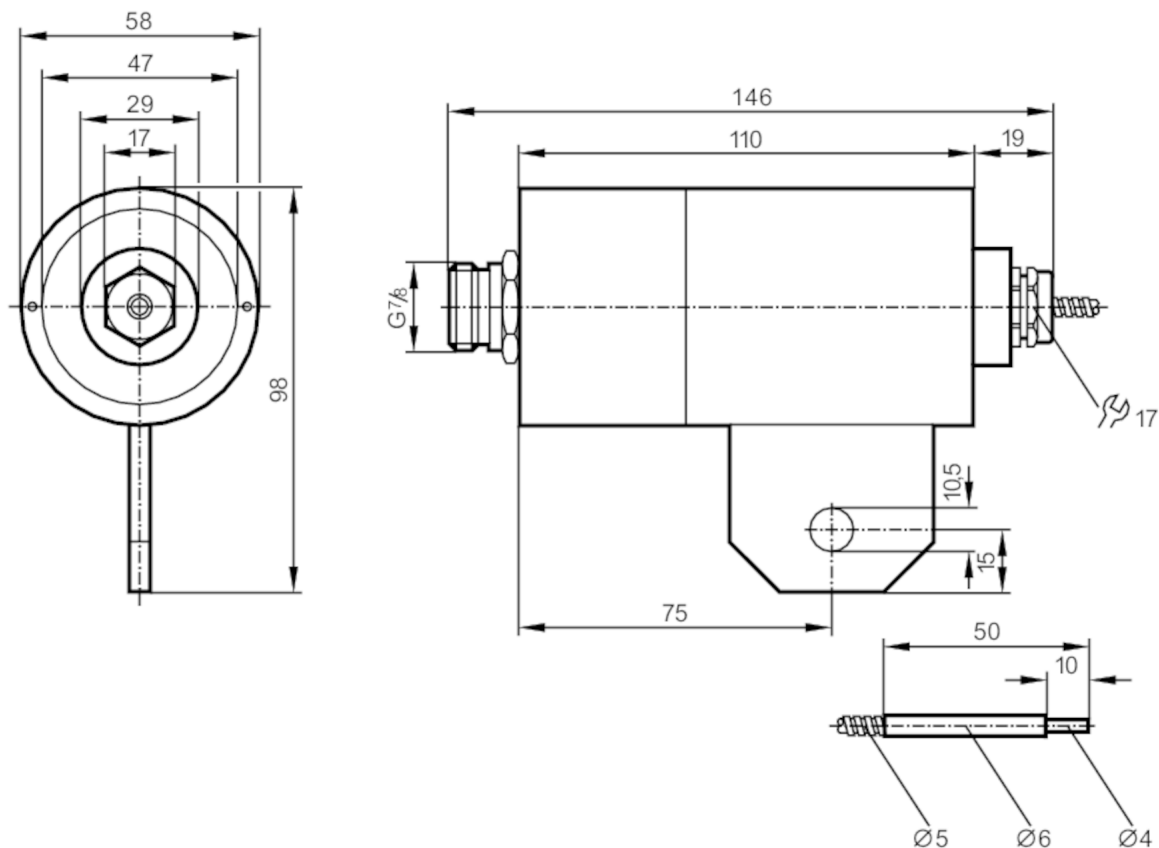

Produkttegenskaper

Hus

sylindrisk

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	NPN
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Deteksjonsområde hysteres [V]	1,00...15,00
-------------------------------	--------------

OW5004



Infrarød temperatursensor

OWF-9000-ANKG

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		syndrisk
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 129,00
Materialer		hus: messing messing hvit brnsebelagt
Linsemateriale		glass
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Fiberoptikk med aluminiumskjede
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x 7/8"		