

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.  
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).



- T sender  
R mottaker  
1 LED tre-farge rød/grønn/oransje  
2 LED 2-farget gul/blå  
3 LED 2-farget rød/grønn



#### Produkttegenskaper

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type av lys      | infrarødt lys |
| Elektrisk design | PNP           |
| Beskyttelse      | IP 65; IP 67  |

#### Applikasjon

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Beskyttelsesfunksjon | adgangshindring håndbeskyttelse |
|----------------------|---------------------------------|



## Sikkerhetslysgardin

OYA0910-30-4-20-P-1

| Elektriske data                           |             |                                                  |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Driftsspenningstoleranse                  | [%]         | 20,00                                            |
| Driftsspenning                            | [V]         | 24,00 DC                                         |
| Beskyttelsesklasse                        |             | III                                              |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet         |             | ja                                               |
| Innkoblingsforsinkelsestid                | [s]         | < 2,00                                           |
| Type av lys                               |             | infrarødt lys                                    |
| Bølgelengde                               | [nm]        | 950,00                                           |
| Mottaker                                  |             |                                                  |
| Strømforbruk                              | [mA]        | 83,00                                            |
| Sender                                    |             |                                                  |
| Strømforbruk                              | [mA]        | 42,00                                            |
| Utganger                                  |             |                                                  |
| Elektrisk design                          |             | PNP                                              |
| Antall OSSD-utganger                      |             | 2                                                |
| Maks. strømbelastning pr. OSSD-utgang     | [mA]        | 400,00; (24 V)                                   |
| Beskyttelse mot kortslutning              |             | ja                                               |
| Deteksjonsområde                          |             |                                                  |
| Høyde for beskyttet felt                  | [mm]        | 910,00                                           |
| Oppløsning (deteksjonskapasitet d)        | [mm]        | 30,00                                            |
| Bredde for beskyttet felt (lav lysstyrke) | [m]         | 0,00...10,00                                     |
| Bredde for beskyttet felt (høy lysstyrke) | [m]         | 3,00...20,00                                     |
| Responstid                                |             |                                                  |
| Responstid                                | [ms]        | 7,50                                             |
| Driftsforhold                             |             |                                                  |
| Bruksområder                              |             | klasse C til EN 60654-1 værbestandig applikasjon |
| Omgivelsestemperatur                      | [°C]        | -10,00...55,00                                   |
| Maks. relativ luftfuktighet               | [%]         | 95,00                                            |
| Beskyttelse                               |             | IP 65; IP 67                                     |
| Tester/godkjenninger                      |             |                                                  |
| EMC                                       | IEC 61496-1 |                                                  |
| Støtmotstand                              | IEC 61496-1 |                                                  |
| Vibrasjonsmotstand                        | IEC 61496-1 |                                                  |
| Sikkerhetsklassifisering                  |             |                                                  |
| ESPE-type (IEC 61496-1)                   |             | 4                                                |
| Overholder kravene                        |             | ISO 13849-1: 2015 Kategori 4, PL e               |
|                                           |             | IEC 61508 SIL 3                                  |
|                                           |             | IEC 62061 SIL 3                                  |
| Oppdragstid TM                            | [h]         | 175200                                           |
| PFH                                       | [1/h]       | 1,5E-08                                          |



Sikkerhetslysgardin


OYA0910-30-4-20-P-1

| Mekaniske data                  |      |                                |
|---------------------------------|------|--------------------------------|
| Vekt                            | [g]  | 3 370,00                       |
| Dimensjoner                     | [mm] | 963,00 x 28,00 x 30,00         |
| Materialer                      |      | hus: aluminium; frontlinse: PC |
| Lengde L                        | [mm] | 963,00                         |
| Displayer/driftselementer       |      |                                |
| Display                         |      | LED, gul                       |
|                                 |      | LED, grønn                     |
|                                 |      | LED, rød                       |
|                                 |      | LED, blå                       |
|                                 |      | LED, oransje                   |
| Tilbehør                        |      |                                |
| Varer som leveres               |      | monteringsbrakett: 4           |
|                                 |      | slotmutter: 4                  |
|                                 |      | Mutter                         |
| Merknader                       |      |                                |
| Antall i forpakning             |      | 1,00 stk.                      |
| Elektrisk tilkobling - mottaker |      |                                |

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m; for ledningstverrsnitt 0,34 mm²



Tilkobling

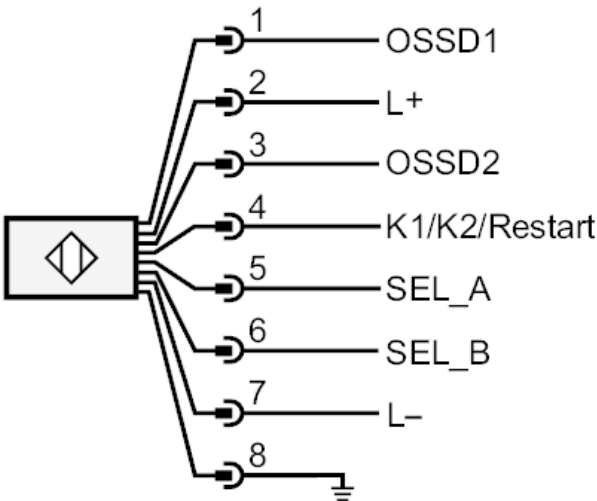

## Sikkerhetslysgardin

OYA0910-30-4-20-P-1

### Elektrisk tilkobling - sender

Koblinger: 1 x M12; koding: A



### Tilkobling

