

RM3004




Absolutt multiturn encoder med hul aksel

RM-8192-E24/ U

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: RM3008

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

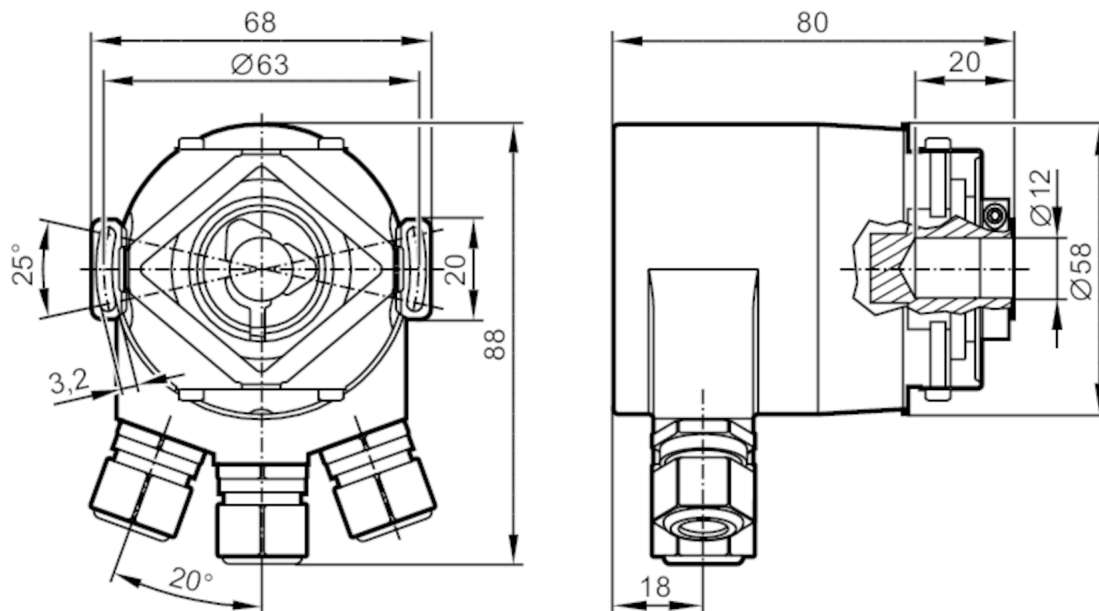

Produktegenskaper

Oppløsning	8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit
Grensesnitt for kommunikasjon	PROFIBUS DP
Akseldesign	hulaksel åpen til den ene siden
Akseldiameter [mm]	12,00

Applikasjon

Funksjon prinsipp	absolutt
Revolusjon type	multiturn

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 150,00
Maks. revolusjon electrical [U/min]	6 000,00

Utganger

Kode	Dobbelkode
------	------------

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit
------------	--

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling	telleretningen til kodeverdiene; Oppløsning; nullpunkt; grensebrytere HI og LO; bevegelsesindikator; separation multisving/enkeltsving
---------------------------------------	--



Absolutt multiturn encoder med hul aksel

RM-8192-E24/ U

Diagnostiske funksjoner		alarm; advarsler; Status; serienummeret til koderen	
Adressering		adressevelgerbryter; 0...126	
Grensesnitt			
Grensesnitt for kommunikasjon		PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP			
Transmisjonstandard		DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170)	
Overføringshastighet		...12 Mbit/s	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-40,00...70,00
Beskyttelse		IP 64; (på huset: IP 67; på akslen: IP 64)	
Tester/godkjenninger			
Støtmotstand			100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand			10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data			
Vekt		[g]	574,20
Materialer		aluminium	
Maks. startmoment		[Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment		[°C]	20,00
Akseldesign		hulaksel åpen til den ene siden	
Akseldiameter		[mm]	12,00
Akselmateriale		stål (1.4104)	
Maks. aksellast aksial (ved akselenden)		[N]	10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden)		[N]	20,00
Maks. aksial aksel-feiljustering		[mm]	1
Festeflens		Statorkobling	
Elektrisk tilkobling			
terminalstripe i terminalkammeret; ; Maksimal kabellengde: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)			