


Strømningsovervåking

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

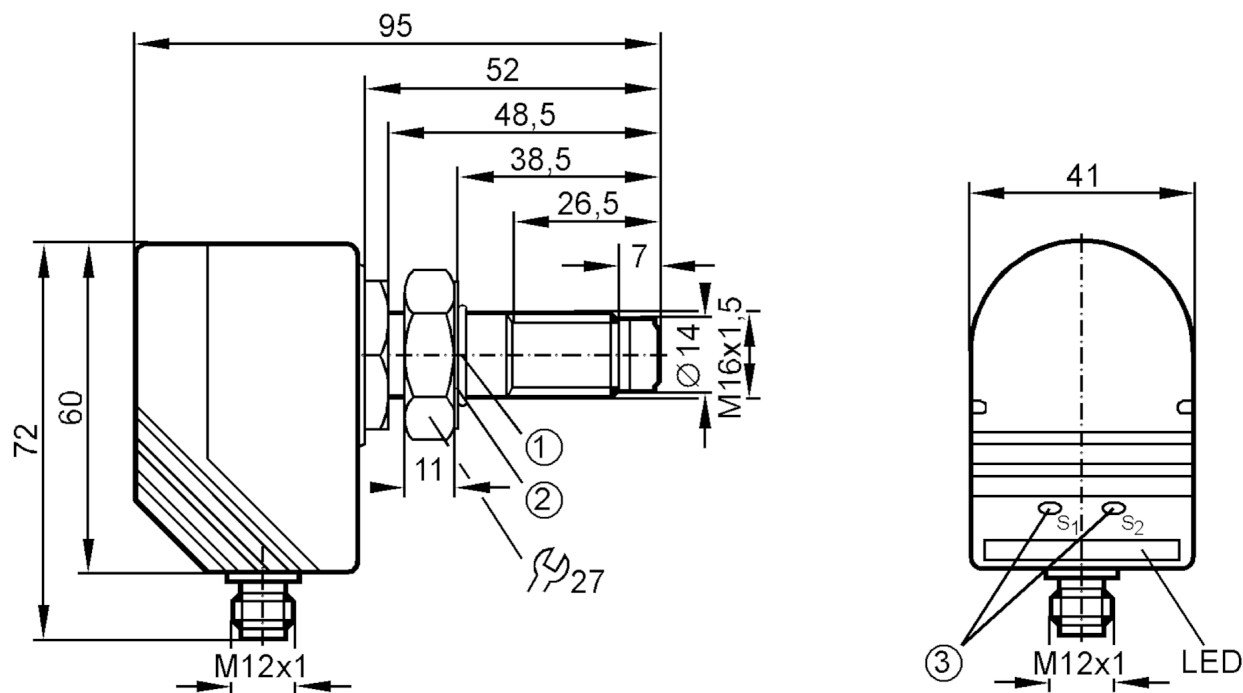

Produkttegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 2
Prosesstilkobling	M16 x 1,5

Applikasjon

Design	for rør DN 40...DN 100
Medier	vann
Merk på media	Rent vann uten forurensning og tilsetningsstoffer Smuss/opphopning på sensorspissen påvirker målenøyaktigheten. Kontroller fra tid til annen sensorspissen for opphopning. Rengjør om nødvendig med en ren, myk klut og rensemiddel med eddik.
Trykklassifisering	[bar] 30,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V] 20,00...28,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk	[mA] < 80,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[s] 15,00; (optisk indikert)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 2
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	2
Utgangssignal	koblingssignal



Strømningsovervåking

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Elektrisk design	NPN
Antall digitale utganger	2
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde

Strømningsområde [cm/s]	3,00...150,00
Innstillingsområde [cm/s]	3,00...147,00

Nøyaktighet/avvik

Merknad om repeterbarhet	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Temperaturgradient [K/min]	200,00
Hysteresis [cm/s]	ca. 10
Målefeil [X16]	max. ± 10

Responstid

Responstid [s]	1,00...5,00
----------------	-------------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	trykknapp
----------------------------	-----------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Materialer	PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti) delvis forniklet
Prosesstilkobling	M16 x 1,5

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	10 x LED, flerfarget Oppløsning 10 % av endelig verdi
---------	----------	---

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A




SA3001



Strømningsovervåking

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Tilkobling

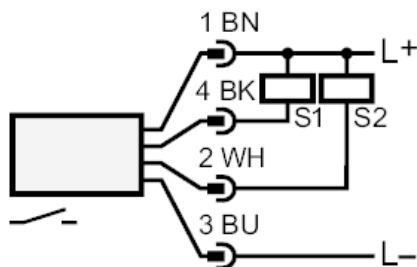

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit