




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12ABH/6M/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

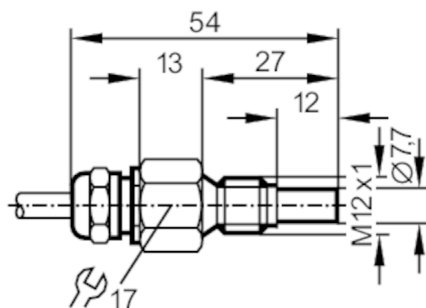

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	M12 x 1
--------------------	---------

Applikasjon

Medier	Væsker; Gasser; aggressive medier
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
---------------------------	-------------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Gasser

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjenget type
-----	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12ABH/6M/PH

Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00
Gjengetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiale (fuktede deler)		Hastelloy C-4 (2.4610)
Prosesstilkobling		M12 x 1

Tilbehør

Varer som leveres forseglinger: 2 x AMF 30


Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Tilkobling

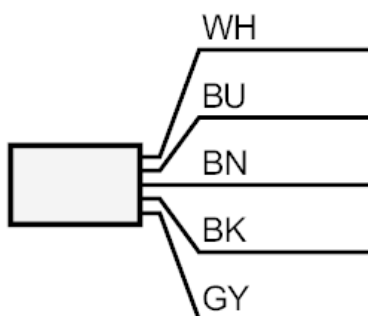

Lederfarger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = hvit
 GY = grå