




## Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFG14ZBB/6M

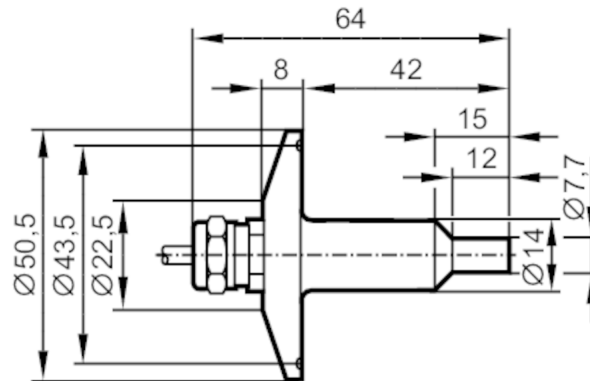


| Produktegenskaper              |         |                                                   |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| Probelengde L                  | [mm]    | 42,00                                             |
| Prosesstilkobling              |         | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| Applikasjon                    |         |                                                   |
| Applikasjon                    |         | høytemperaturområde; hygieniske applikasjoner     |
| Trykklassifisering             | [bar]   | 30,00                                             |
| Væsker                         |         |                                                   |
| Applikasjon                    |         | høytemperaturområde; hygieniske applikasjoner     |
| Mediumtemperatur               | [°C]    | 0,00...120,00                                     |
| Gasser                         |         |                                                   |
| Mediumtemperatur               | [°C]    | 0,00...100,00                                     |
| Elektriske data                |         |                                                   |
| Tilkobling til kontrollmonitor |         | VS3000                                            |
| Måle - / innstillingsområde    |         |                                                   |
| Probelengde L                  | [mm]    | 42,00                                             |
| Væsker                         |         |                                                   |
| Innstillingsområde             | [cm/s]  | 3,00...300,00                                     |
| Største følsomhet              | [cm/s]  | 3,00...60,00                                      |
| Gasser                         |         |                                                   |
| Innstillingsområde             | [cm/s]  | 200,00...2 000,00                                 |
| Største følsomhet              | [cm/s]  | 200,00...800,00                                   |
| Nøyaktighet/avvik              |         |                                                   |
| Temperaturgradient             | [K/min] | 15,00                                             |
| Responstid                     |         |                                                   |
| Responstid                     | [s]     | 1,00...10,00                                      |
| Væsker                         |         |                                                   |
| Responstid                     | [s]     | 1,00...10,00                                      |



## Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFG14ZBB/6M

|                                                                            |                 |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gasser                                                                     |                 |                                                                                                 |
| Responstid                                                                 | [s]             | 1,00...10,00                                                                                    |
| Driftsforhold                                                              |                 |                                                                                                 |
| Beskyttelse                                                                |                 | IP 67                                                                                           |
| Tester/godkjenninger                                                       |                 |                                                                                                 |
| Støtmotstand                                                               | DIN IEC 68-2-27 | 40 g (11 ms)                                                                                    |
| Vibrasjonsmotstand                                                         | DIN IEC 68-2-6  | 10 g (55...2000 Hz)                                                                             |
| MTTF                                                                       | [ANN]           | 8 648,00                                                                                        |
| Mekaniske data                                                             |                 |                                                                                                 |
| Vekt                                                                       | [g]             | 485,00                                                                                          |
| Materialer                                                                 |                 | rustfritt stål (1.4571/316Ti)                                                                   |
| Materiale (fuktede deler)                                                  |                 | rustfritt stål (1.4571/316Ti)                                                                   |
| Prosesstilkobling                                                          |                 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)                                               |
| Merknader                                                                  |                 |                                                                                                 |
| Merknader                                                                  |                 | 3-A-kvalifikasjonen er bare gyldig hvis adaptere med 3-A kvalifikasjon brukes til installasjon. |
| Antall i forpakning                                                        |                 | 1,00 stk.                                                                                       |
| Elektrisk tilkobling                                                       |                 |                                                                                                 |
| Kabel: 6 m, silikon; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                 |                                                                                                 |
| Tilkobling                                                                 |                 |                                                                                                 |

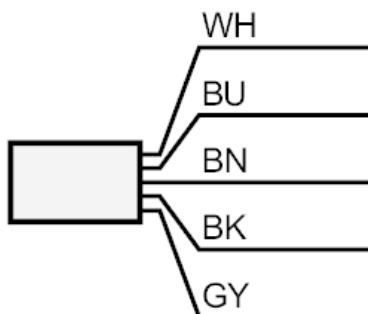

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |
| WH = | hvit          |
| GY = | grå           |