


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABT

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

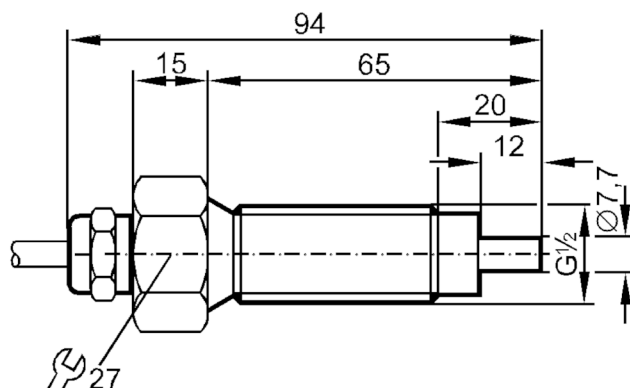

Produkttegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Medier	Væsker; Gasser; aggressive medier
--------	-----------------------------------

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Trykklassifisering	[bar]	30,00
--------------------	-------	-------

Væsker

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Gasser

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
--------------------	--------	---------------

Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
-------------------	--------	--------------

Gasser

Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...2 000,00
--------------------	--------	-------------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	15,00
--------------------	---------	-------

Responstid

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Væsker


Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABT

Gasser	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Materialer	titan (3.7235)
Materiale (fuktede deler)	titan (3.7235)
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd
Tilbehør	
Varer som leveres	forseglinger: 2 x AMF 30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilkobling	

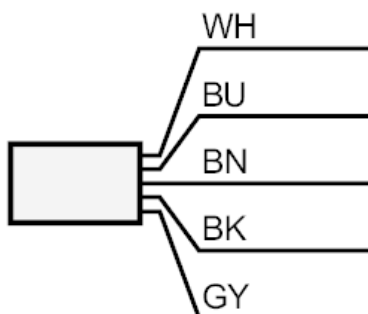

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå