




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12ABT/6M/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

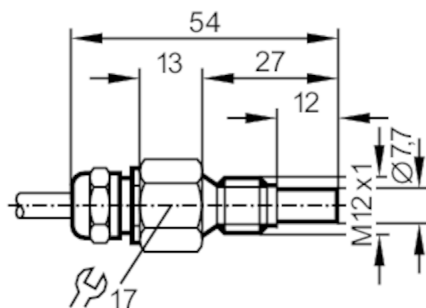

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	M12 x 1
--------------------	---------

Applikasjon

Medier	Væsker; Gasser; aggressive medier
--------	-----------------------------------

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Trykklassifisering	[bar]	30,00
--------------------	-------	-------

Væsker

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Gasser

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
--------------------	--------	---------------

Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
-------------------	--------	--------------

Gasser

Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...2 000,00
--------------------	--------	-------------------

Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00
-------------------	--------	-----------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	15,00
--------------------	---------	-------

Responstid

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Væsker

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Gasser

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12ABT/6M/PH

Mekaniske data

Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		titanium (3.7035)
Materiale (fuktede deler)		titanium (3.7035)
Prosesstilkobling		M12 x 1

Tilbehør

Varer som leveres	forseglinger: 2 x AMF 30
-------------------	--------------------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Tilkobling

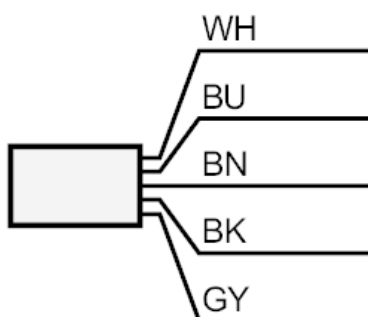

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå