


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABH/10M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

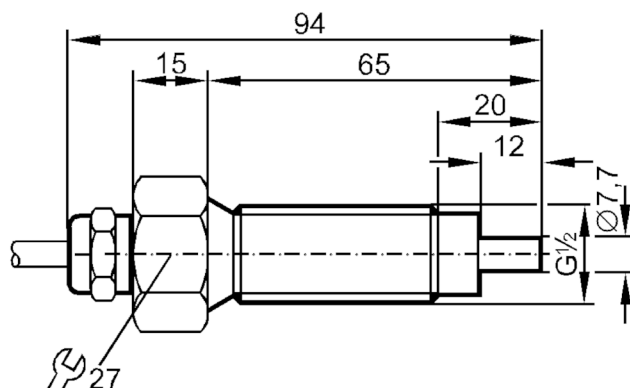

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Medier	Væsker; Gasser; aggressive medier
--------	-----------------------------------

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Trykkklassifisering	[bar]	30,00
---------------------	-------	-------

Væsker

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Gasser

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
--------------------	--------	---------------

Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
-------------------	--------	--------------

Gasser

Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...2 000,00
--------------------	--------	-------------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	15,00
--------------------	---------	-------

Responstid

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Væsker


Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABH/10M

Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Driftsforhold		
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Materialer		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiale (fuktede deler)		Hastelloy C-4 (2.4610)
Prosesstilkobling		G 1/2 ekstern tråd
Tilbehør		
Varer som leveres		forseglinger: 2 x AMF 30
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 10 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		

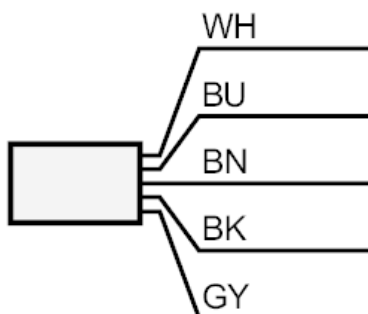

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå