




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12AACE1

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

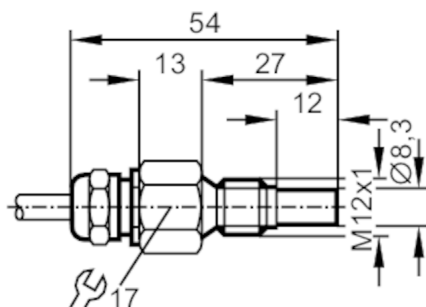

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	M12 x 1
--------------------	---------

Applikasjon

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	5,00

Væsker

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200 Exi
--------------------------------	-------------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	0,00...60,00
Største følsomhet [cm/s]	0,00...20,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	7,00
----------------------------	------

Responstid

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
Materialer	PTFE
Materiale (fuktede deler)	PTFE
Prosesstillkobling	M12 x 1

SF0703



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12AACE1


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Tilkobling

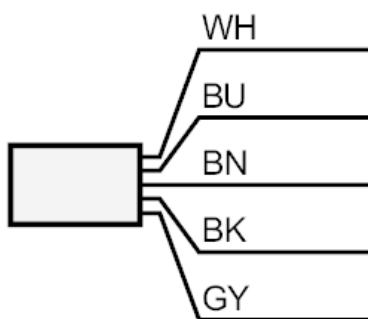

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå