




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR14ABBE1/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF220A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

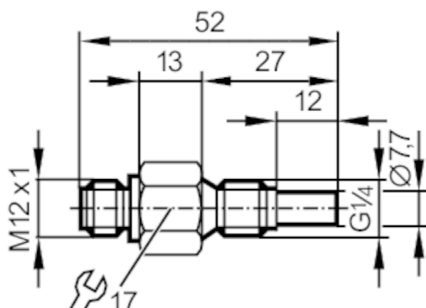

Produktegenskaper

Prosesstilkobling	G 1/4 ekstern tråd
-------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200 Exi
--------------------------------	-------------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Gasser

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR14ABBE1/US-100

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data


Hus	gjennget type
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	G 1/4 ekstern tråd

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m

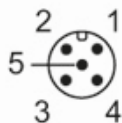

Tilkobling

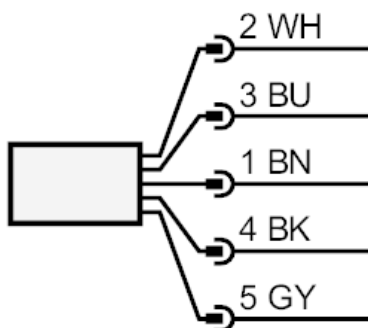

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå