


## Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR14ABB

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF5350 + E40099

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

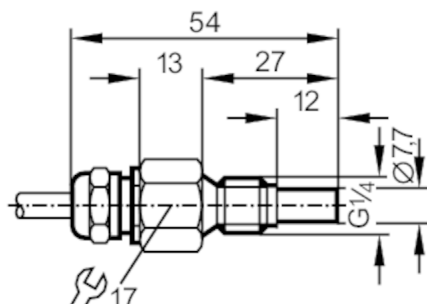

### Produktegenskaper

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Prosesstilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
|-------------------|--------------------|

### Applikasjon

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Applikasjon              | høytemperaturområde |
| Medier                   | Væsker; Gasser      |
| Mediumtemperatur [°C]    | -25,00...80,00      |
| Trykklassifisering [bar] | 30,00               |

### Væsker

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Applikasjon           | høytemperaturområde |
| Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00      |

### Gasser

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
|-----------------------|----------------|

### Elektriske data

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Tilkobling til kontrollmonitor | VS 0200 |
|--------------------------------|---------|

### Måle - / innstillingsområde

#### Væsker

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
| Største følsomhet [cm/s]  | 3,00...60,00  |

#### Gasser

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...2 000,00 |
| Største følsomhet [cm/s]  | 200,00...800,00   |

### Nøyaktighet/avvik

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
|----------------------------|-------|

### Responstid

|                |              |
|----------------|--------------|
| Responstid [s] | 1,00...10,00 |
|----------------|--------------|


#### Væsker

|                |              |
|----------------|--------------|
| Responstid [s] | 1,00...10,00 |
|----------------|--------------|

**Gjennomstrømning For tilkobling til en  
evalueringsenhet**

SFR14ABB

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gasser                                                          |                               |
| Responstid                                                      | [s] 1,00...10,00              |
| Driftsforhold                                                   |                               |
| Beskyttelse                                                     | IP 67                         |
| Mekaniske data                                                  |                               |
| Hus                                                             | gjenget type                  |
| Materialer                                                      | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
| Materiale (fuktede deler)                                       | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
| Prosesstilkobling                                               | G 1/4 ekstern tråd            |
| Tilbehør                                                        |                               |
| Varer som leveres                                               | forseglinger: 2 x AMF 30      |
| Merknader                                                       |                               |
| Antall i forpakning                                             | 1,00 stk.                     |
| Elektrisk tilkobling                                            |                               |
| Kabel: 2 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |                               |
| Tilkobling                                                      |                               |

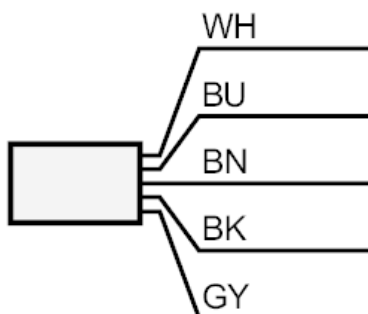

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |
| WH = | hvit          |
| GY = | grå           |