


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ADB/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

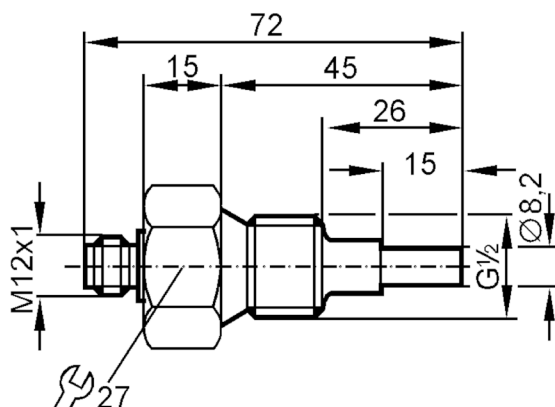

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2
--------------------	-------

Applikasjon

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering	[bar]	300,00

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjenget type	
Dimensjoner	[mm]	27,00 x 27,00 x 72,00
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)	
Prosesstillkobling	G 1/2	

SF3306



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet


SFR12ADB/US-100

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 (5 x 0.5mm²) m



Tilkobling

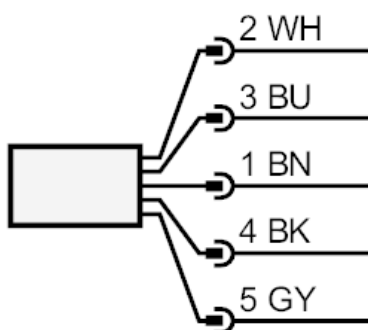

BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå