


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ADT /US-100

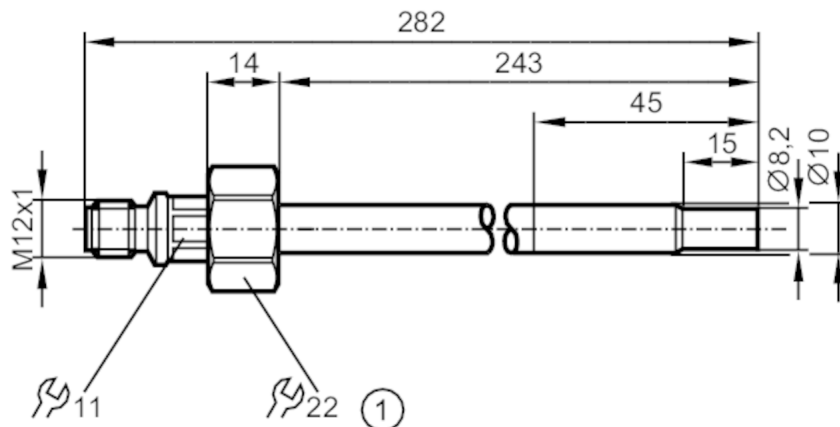

1 innvendig tråd M18 x 1,5



Produktegenskaper

Probelengde L	[mm]	243,00
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd

Applikasjon

Medier		Væsker; Gasser; aggressive medier
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering	[bar]	100,00

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	243,00
---------------	------	--------

Væsker

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	300,00
--------------------	---------	--------

Responstid

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Driftsforhold

Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8 393,77



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ADT /US-100

Mekaniske data


Vekt	[g]	95,00
Hus		for adapter
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,50
Materialer		titanium (3.7035); EPDM; ULTEM
Materiale (fuktede deler)		titanium (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m

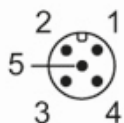

Tilkobling

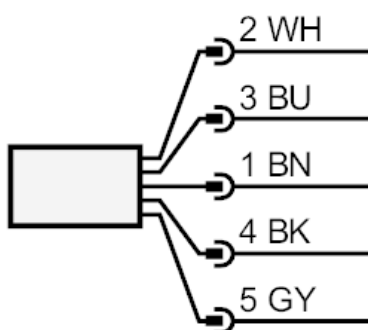

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå