




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFG10ABB /US-100

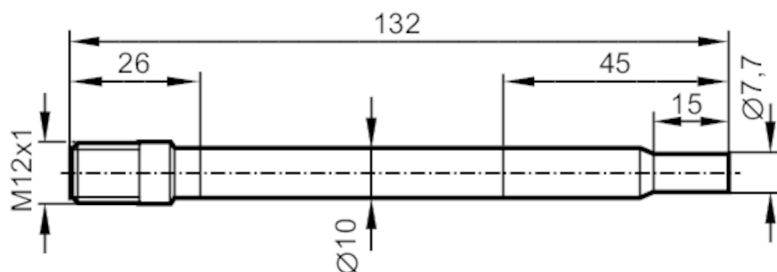

Produkttegenskaper

Probelengde L	[mm]	15,00...107,00
Prosesstilkobling		Ø 10 mm

Applikasjon

Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Applikasjon		høytemperaturområde
Installasjon		sensor egnet for klemmemontering
Medier		Væsker; Gasser
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Trykkklassifisering	[bar]	30,00

Væsker

Applikasjon		høytemperaturområde
Installasjon		sensor egnet for klemmemontering
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	15,00...107,00
---------------	------	----------------

Væsker

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	30,00
--------------------	---------	-------

Responstid

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

 
Væsker

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFG10ABB /US-100

Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Driftsforhold		
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8 393,77
Mekaniske data		
Vekt	[g]	62,50
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L) flere deler, sveiset
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L) flere deler, sveiset
Prosesstilkobling		Ø 10 mm
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Klem-adapter: R 1/2, E40160
		Klem-adapter: 1/2" NPT, E40174
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte; Maksimal kabellengde: 100 m		
		


SF6201



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFG10ABB /US-100

Tilkobling

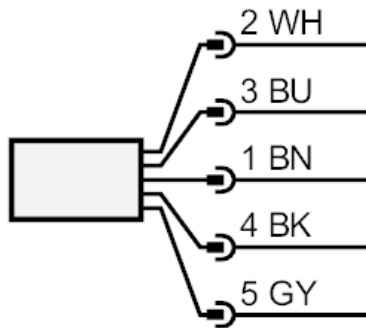

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå