


Strømningsovervåking

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5004

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

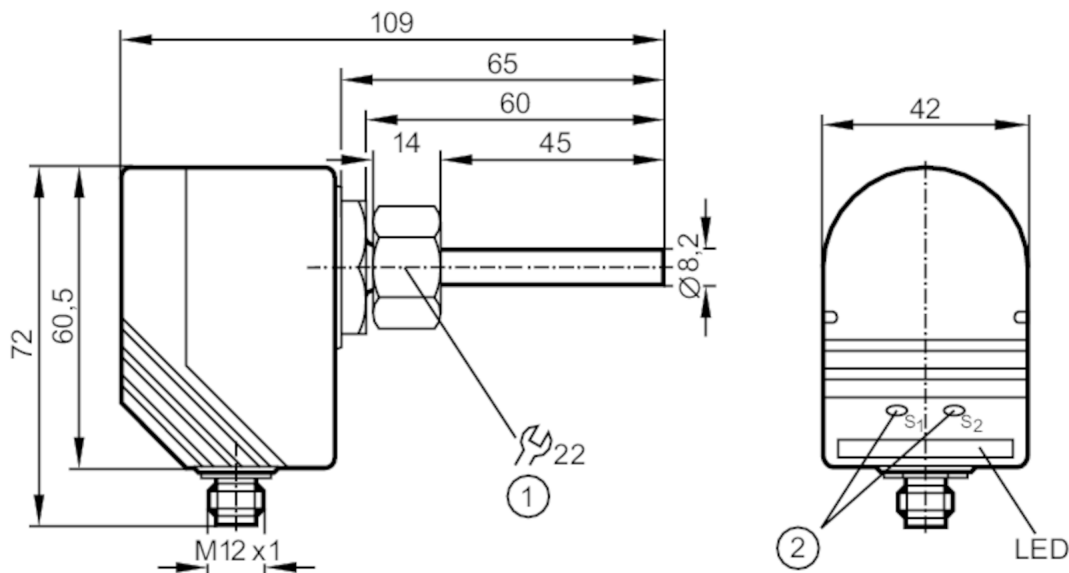

- 1 innvendig tråd M18 x 1,5
2 10: Innstilling trykknapp



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
Prosesstillkobling	M18 x 1,5 innvendig tråd

Applikasjon

Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	300,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC; (i henhold til EN 50178 SELV/PELV ; med henvisning TIL UL: "begrenset spenning" med overstrømsbeskyttelse i henhold til UL508)
Strømforbruk [mA]	90,00; (uten last)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	15,00; (optisk indikert)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
------------------------------	----------------------------



Strømningsovervåking

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Utganger		
Totalt antall utganger		1
Utgangssignal		analogt signal
Antall analoge utganger		1
Analog strømutfgang [mA]		4,00...20,00
Maks. last [Ω]		500,00
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Væsker		
Innstillingsområde [cm/s]		3,00...60,00
Responstid		
Responstid [s]		1,00...10,00
Væsker		
Responstid [s]		1,00...10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Dimensjoner [mm]		M18 x 1,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,50
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	10 x LED, 2-farget
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Strømningsovervåking

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Tilkobling

