


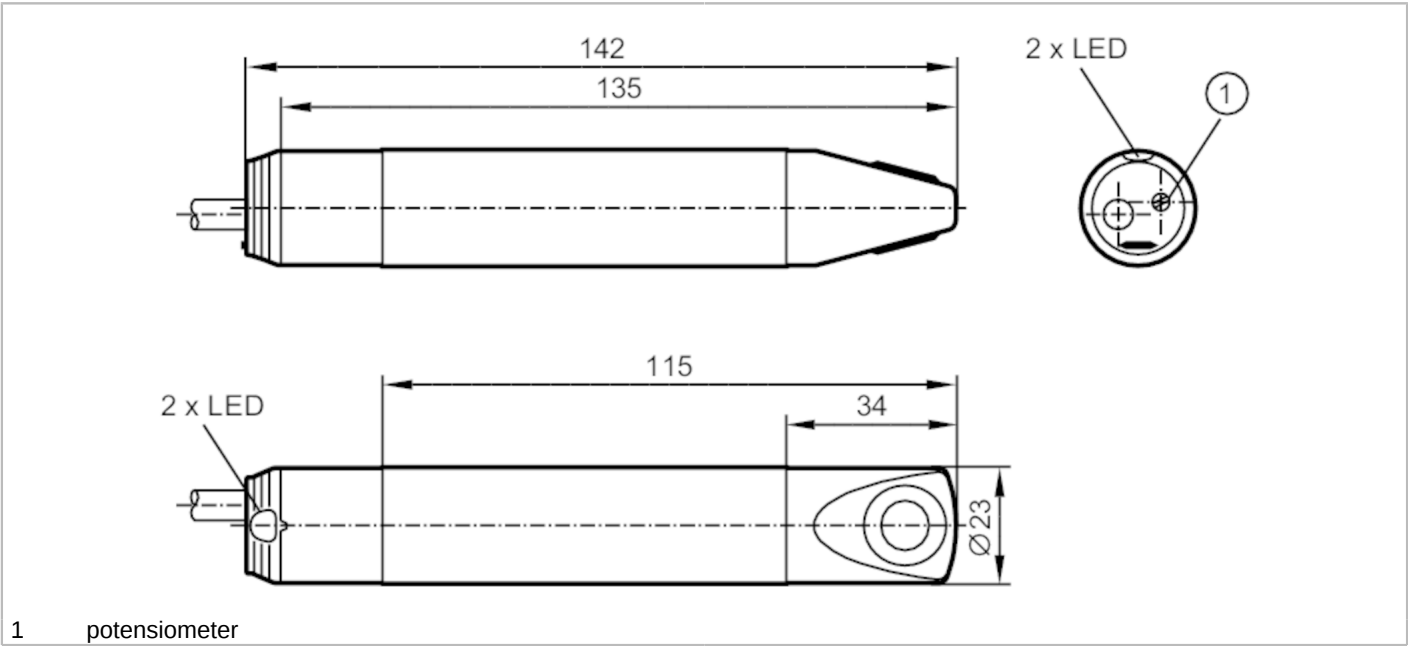

1 potensiometer

Produktegenskaper		
Antall innganger og utganger		Antall reléutganger: 1
Prosesstilkobling		Ø 23 mm
Applikasjon		
Mediumtemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Trykklassifisering	[bar]	1,00
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	21,60...26,60 AC
Strømforbruk	[mA]	50,00
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	60,00
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall reléutganger: 1
Utganger		
Utgangssignal		koblingssignal
Antall reléutganger		1
Kontaktklassifisering		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Koblingsfunksjon strømningsovervåking		relay de-energised når strømmen er til stede
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Måle - / innstillingsområde		
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	100,00...1 000,00

SL0201



Luftstrømvakter

SLG23CEEAKOW/24VAC

Største følsomhet	[cm/s]	100,00...400,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	5,00
Responstid		
Responstid	[s]	3,00...60,00
Gasser		
Responstid	[s]	3,00...60,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		potensiometer
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	877,00
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	I030
	Filnummer UL	E174189
Mekaniske data		
Vekt	[g]	198,50
Dimensjoner	[mm]	Ø 23,00 / L = 142,00
Materialer		hus: PBT; sensor overflate: titanium
Materiale (fuktede deler)		PBT; titanium
Prosesstilkobling		Ø 23 mm
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	1 x LED, rød
	Funksjon	1 x LED, grønn
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende
Tilbehør		
Varer som leveres		Monteringsklemmer: 1, E40048
Merknader		
Merknader		Anbefaling Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning		1,00 stk.

SL0201




Luftstrømvakter

SLG23CEEAKOW/24VAC

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Tilkobling

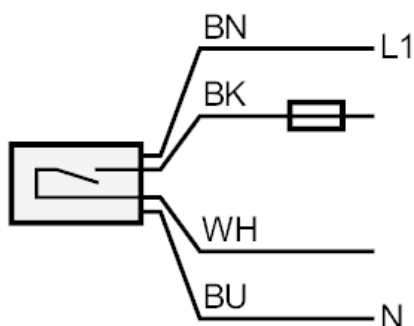

Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 $\leq$ 5 A hurtigvirkende
Lederfarger :

BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit