


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SL0101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

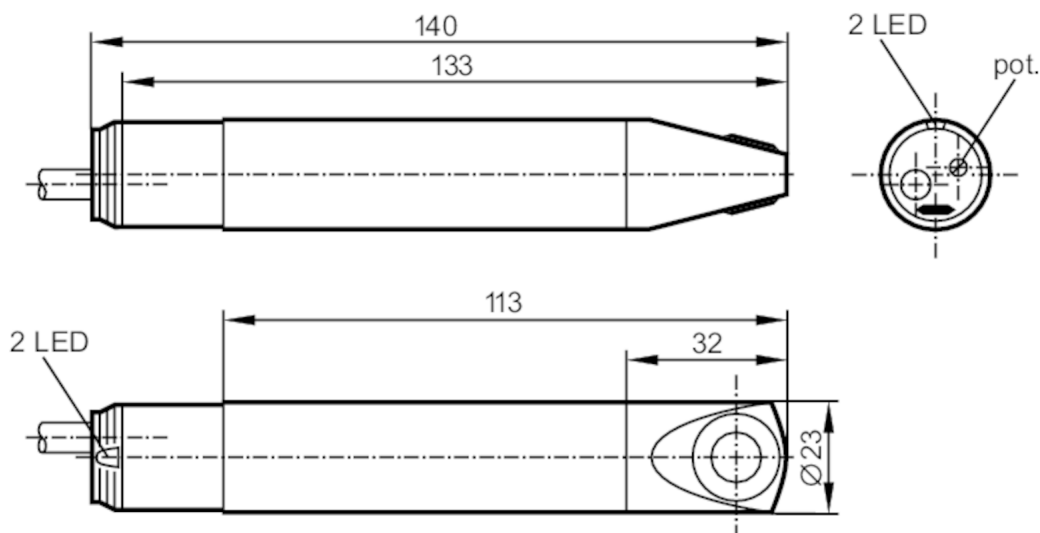

Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 1
Prosesstilkobling	Ø 23 mm

Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	1,00
--------------------	-------	------

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	< 110,00 AC
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	60,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 1
------------------------------	------------------------

Utganger

Utgangssignal	koblingssignal
Antall reléutganger	1
Kontaktclassifisering	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei



Luftstrømvakter

SLG23CEEAKOW/PH

Måle - / innstillingsområde		
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	100,00...1 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	100,00...400,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	5,00
Responstid		
Responstid	[s]	3,00...60,00
Gasser		
Responstid	[s]	3,00...60,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		potensiometer
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Beskyttelse		IP 65
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	Ø 23,00
Materialer		hus: PBT; sensor overflate: titanium
Materiale (fuktede deler)		PBT; titanium
Prosesstilkobling		Ø 23 mm
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	1 x LED, rød
	Funksjon	1 x LED, grønn
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende
Tilbehør		
Varer som leveres		Monteringsklemmer: 1, E40048
		skrujern
Merknader		
Merknader		Anbefaling Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning		1,00 stk.

SL1101




Luftstrømvakter

SLG23CEEAKOW/PH

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Tilkobling

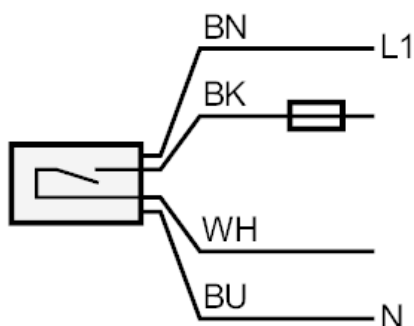

Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 $\leq$ 5 A hurtigvirkende
Lederfarger :

BN = brun
BU = blå
BK = svart
WH = hvit