


SL5102



Luftstrømvakter

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

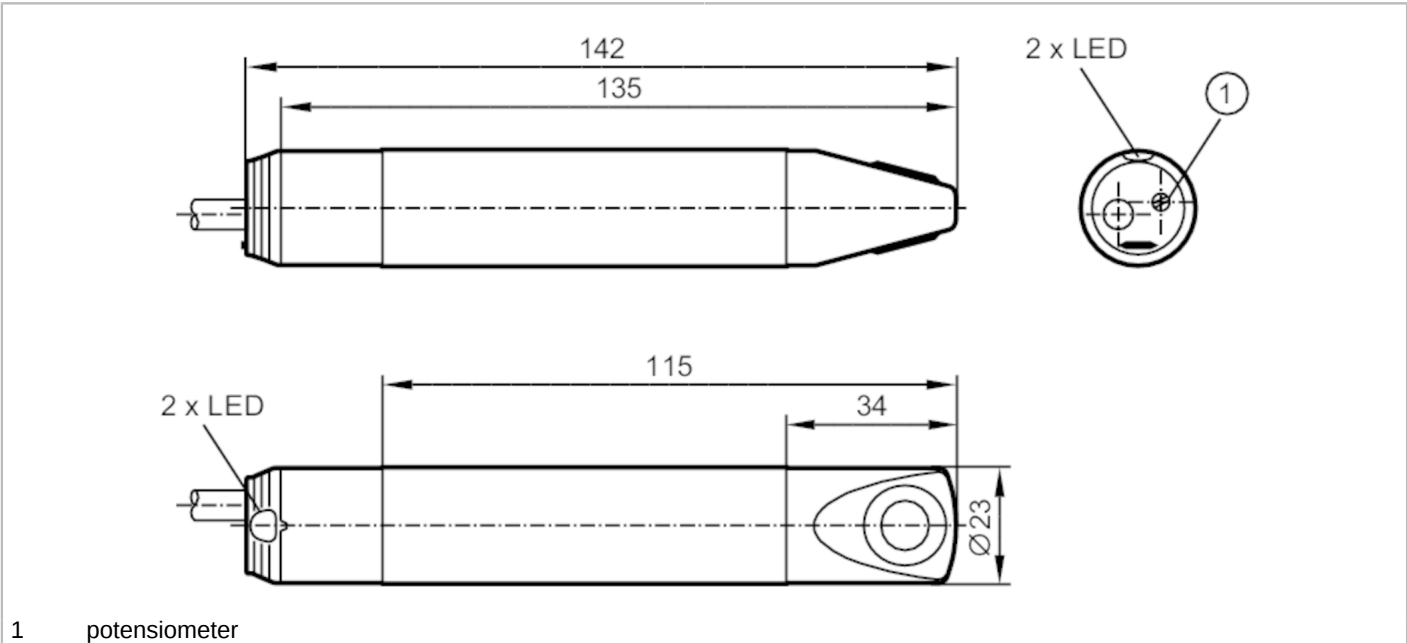

1 potensiometer

Produktegenskaper		
Antall innganger og utganger		Antall reléutganger: 1
Prosesstillkobling		Ø 23 mm
Applikasjon		
Mediumtemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Trykkklassifisering	[bar]	1,00
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	50,00
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	60,00
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall reléutganger: 1
Utganger		
Utgangssignal		koblingssignal
Antall reléutganger		1
Kontaktklassifisering		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Koblingsfunksjon strømningsovervåking		relay de-energised når strømmen er til stede
Måle - / innstillingsområde		
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	100,00...1 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	100,00...400,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	5,00

SL5102



Luftstrømvakter

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Responstid		
Responstid	[s]	3,00...60,00
Gasser		
Responstid	[s]	3,00...60,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00
Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	1 202,00
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	I029
	Filnummer UL	E174189
Mekaniske data		
Vekt	[g]	380,00
Dimensjoner	[mm]	Ø 23,00 / L = 142,00
Materialer	hus: PBT; sensor overflate: titanium	
Materiale (fuktede deler)	PBT; titanium	
Prosesstilkobling	Ø 23 mm	
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	1 x LED, rød
	Funksjon	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	Monteringsklemmer: 1, E40048	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

SL5102




Luftstrømvakter

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Tilkobling

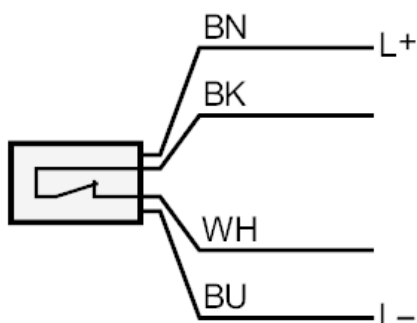

BN =	Lederfarger :
BU =	brun
BK =	blå
WH =	svart
	hvit