


SL5201

Luftstrømvakter

SLG23XEE40KG/2M/BS

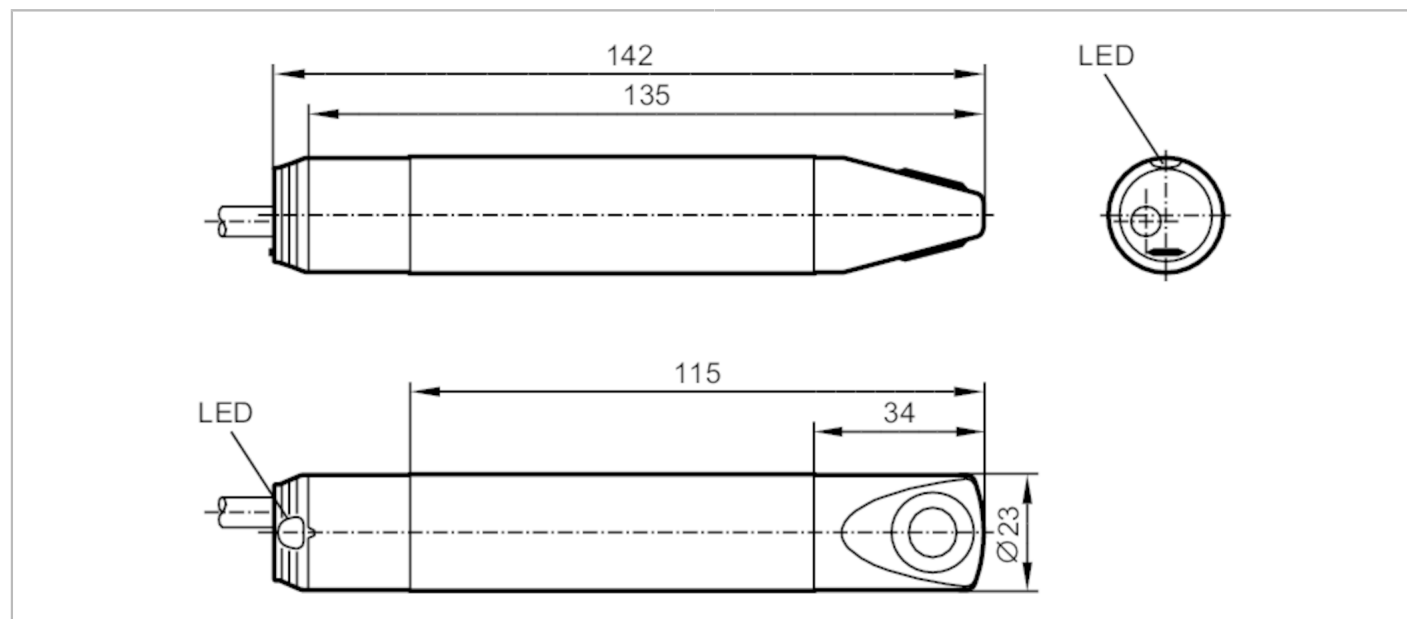

Produktgenskaper

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
Prosesstilkobling	Ø 23 mm

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Mediumtemperatur [°C]	35,00...65,00
Trykklassifisering [bar]	1,00

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%]	-10,00...10,00
Driftsspenning [V]	24,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 35,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	90,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
------------------------------	----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	analogt signal
Antall analoge utganger	1
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00

Måle - / innstillingsområde

Strømningsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Merk på flowrange	= 1...10 V

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	1,00
----------------------------	------

SL5201



Luftstrømvakter

SLG23XEE40KG/2M/BS

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

MTTF	[ANN]	726,00
------	-------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	219,00
Dimensjoner	[mm]	Ø 23,00 / L = 142,00
Materialer		hus: PBT; sensor overflate: titanium
Materiale (fuktede deler)		PBT; titanium
Prosesstilkobling		Ø 23 mm

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
---------	-------	------------

Tilbehør

Varer som leveres	Monteringsklemmer: 1, E40048
-------------------	------------------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm²

Koblinger: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

