


SL5204



Luftstrømvakter

SLG23XEE40KG/2M

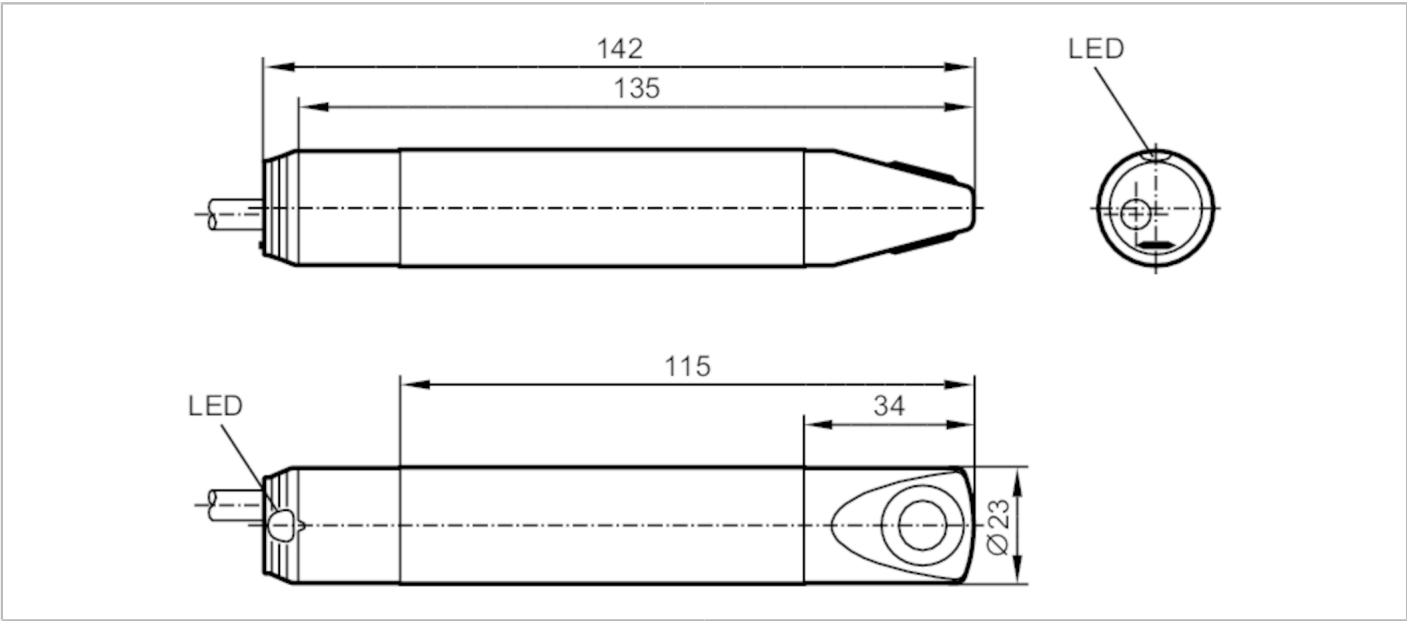

Produktegenskaper		
Antall innganger og utganger		Antall analoge utganger: 1
Prosesstilkobling		Ø 23 mm
Applikasjon		
Mediumtemperatur	[°C]	20,00...40,00
Trykklassifisering	[bar]	1,00
Elektriske data		
Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 35,00
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	90,00
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall analoge utganger: 1
Utganger		
Totalt antall utganger		1
Utgangssignal		analogt signal
Antall analoge utganger		1
Analog spenningsutgang	[V]	0,00...10,00
Måle - / innstillingsområde		
Strømningsområde	[cm/s]	200,00...3 000,00
Merk på flowrange		= 1...10 V
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	1,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...40,00

SL5204



Luftstrømvakter

SLG23XEE40KG/2M

Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

MTTF	[ANN]	727,00
------	-------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	195,00
Dimensjoner	[mm]	Ø 23,00 / L = 142,00
Materialer		hus: PBT; sensor overflate: titanium
Materiale (fuktede deler)		PBT; titanium
Prosesstilkobling		Ø 23 mm

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
---------	-------	------------

Tilbehør

Varer som leveres	Monteringsklemmer: 1, E40048
-------------------	------------------------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Tilkobling

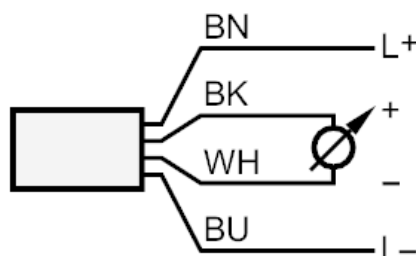

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit