


Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 90-265VAC/DC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

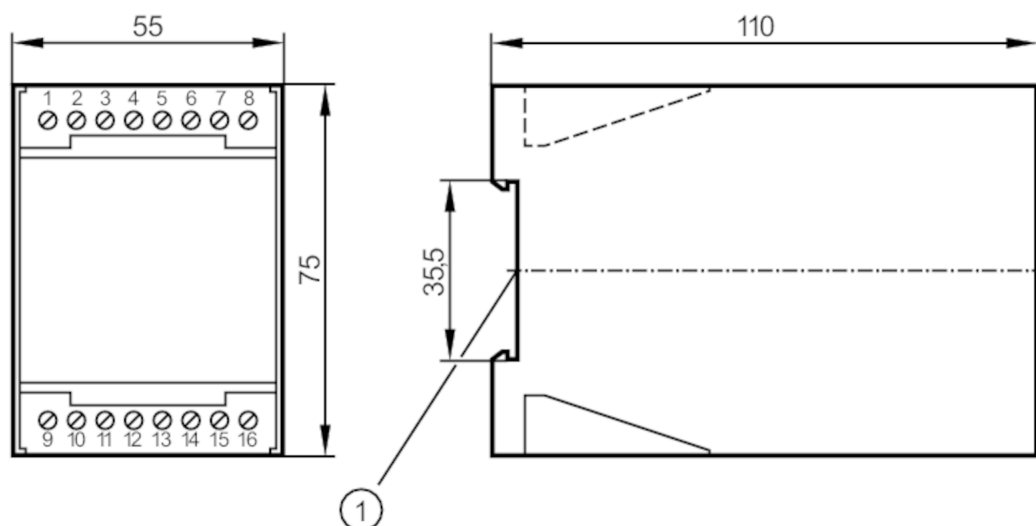

1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon Strømningsovervåking

Elektriske data

Driftsspenning [V] 90,00...265,00 AC/DC

Innkoblingsforsinkelsestid [s] 30,00

Antall kanaler 1

Utganger

Elektrisk design relé

Kontaktklassifisering 4 A, 250 V AC

Koblingsfunksjon
strømningsovervåking relay de-energised når strømmen er til stede

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt potensiometer

Valg av væsker / gasser skyvebryter

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...60,00

Beskyttelse IP 40

Beskyttelsesterminaler IP 20

Mekaniske data

Hus hus for DIN-skinneinstallasjon

Dimensjoner [mm] 75,00 x 55,00 x 110,00

Materialer plast

Display/driftelementer

Display Funksjon 11 x LED



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 90-265VAC/DC


Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilkobling

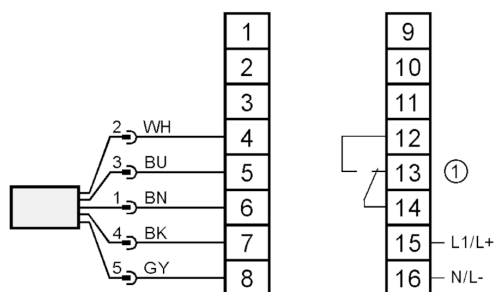

1: Relais Strømningsovervåking

Lederfarger :

BN = brun
BU = blå
BK = svart
WH = hvit
GY = grå