



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/230VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SN0150

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon

Strømningsovervåking; Temperaturovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	< 230,00 AC
Maks. strømforbruk	[VA]	3,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	30,00
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design	relé
Kontaktklassifisering	4 A, 250 V AC
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede
Koblingsfunksjon temperaturovervåking	releet slås av når temperaturen overskrides

Programvare / programmering


Justering av koblingspunkt		potensiometer
Valg av væsker / gasser		skyvebryter
Intuitiv koblingspunktinnstilling		potensiometer
Temperaturspenn	[°C]	0,00...120,00
Repeterbarhet av settbryterpunktet	[K]	4,00



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/230VAC

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Mekaniske data		
Hus		hus for DIN-skinneinstallering
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer		plast
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
	koblingsstatus	LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: 16 x ...2,5 mm ²		
Tilkobling		

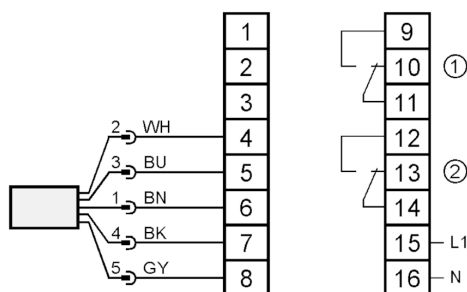

- 1: Temperaturovervåking
 2: Strømningsovervåking
 Lederfarger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = hvit
 GY = grå