

Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/230VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SN0150

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon

Strømningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	< 230,00 AC
Maks. strømforbruk	[VA]	3,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	30,00
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design	relé
Kontaktklassifisering	4 A, 250 V AC
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking	relé deaktivert ved ledningsbrudd eller kortslutning

Responstid

Responstid	[s]	< 10,00
------------	-----	---------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
Valg av væsker / gasser	skyvebryter

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
----------------------	------	--------------



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/230VAC

Beskyttelse	IP 40	
Beskyttelsesterminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon	
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
	koblingsstatus	LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
terminaler: 16 x ...2,5 mm²		
Tilkobling		

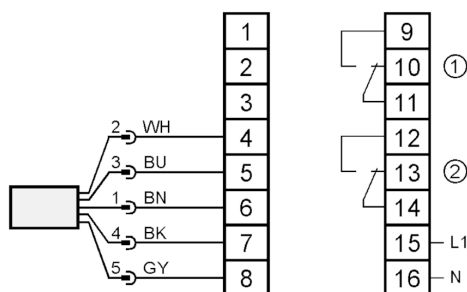

- 1: Relais Trådovertvåking
 2: Relais Strømningsovertvåking
 Lederfarger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = hvit
 GY = grå