


Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/230VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

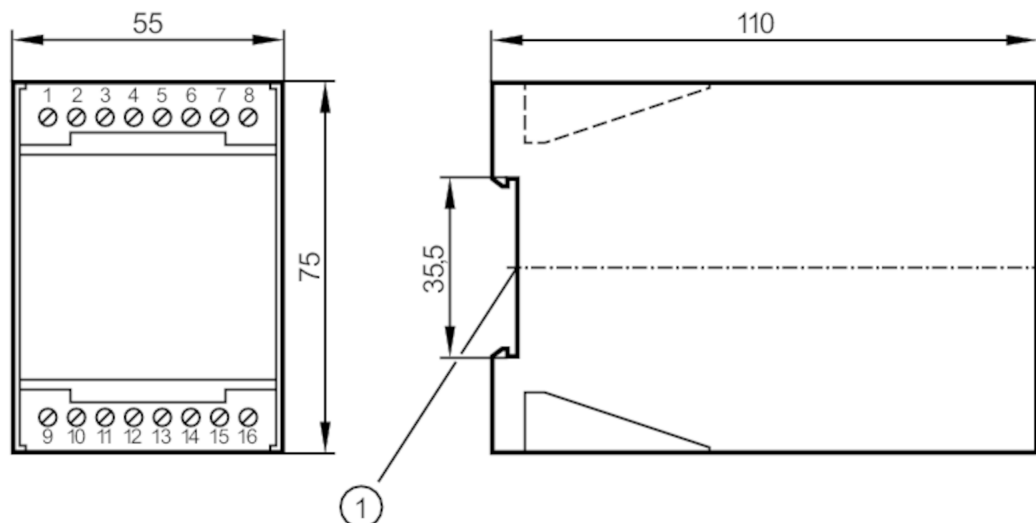

1 montering på DIN-skinne

Applikasjon

Applikasjon Strømningsovervåking; Temperaturovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	< 230,00 AC
Maks. strømforbruk	[VA]	3,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	30,00
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design	relé
Kontaktklassifisering	4 A, 250 V AC
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede
Koblingsfunksjon temperaturovervåking	releet slås av når temperaturen overskrides

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt		potensiometer
Valg av væsker / gasser		skyvebryter
Intuitiv koblingspunktinnstilling		potensiometer
Temperaturspenn	[°C]	-20,00...40,00
Repeterbarhet av settbryterpunktet	[K]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/230VAC

Mekaniske data		
Hus		hus for DIN-skinneinstallering
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer		plast


Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
	koblingsstatus	LED, rød

Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilkobling

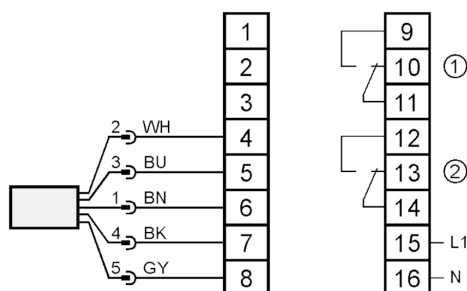

- 1: Relais Temperaturovervåking
 2: Relais Strømningsovervåking
 Lederfarger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = hvit
 GY = grå