




Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/230VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SN0150

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

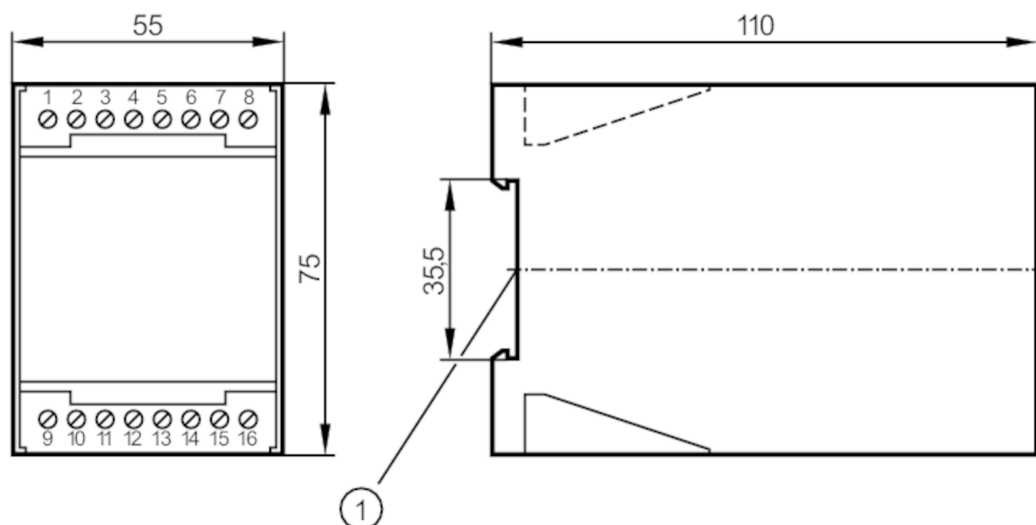

1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon Strømningsovervåking; Temperaturovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	< 230,00 AC
Maks. strømforbruk	[VA]	3,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	< 30,00
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design	relé
Kontaktklassifisering	4 A, 250 V AC
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede
Koblingsfunksjon temperaturovervåking	releet slås av når temperaturen overskrides
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking	relé deaktivert ved ledningsbrudd eller kortslutning

Responstid

Responstid	[s]	< 10,00
------------	-----	---------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
Valg av væsker / gasser	skyvebryter



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/230VAC

Intuitiv koblingspunktinnstilling		potensiometer
Temperaturspenn	[°C]	20,00...100,00
Repeterbarhet av settbryterpunktet	[K]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Mekaniske data

Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer		plast

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	11 x LED
	koblingsstatus	LED, rød
	koblingsstatus	LED, rød


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilkobling

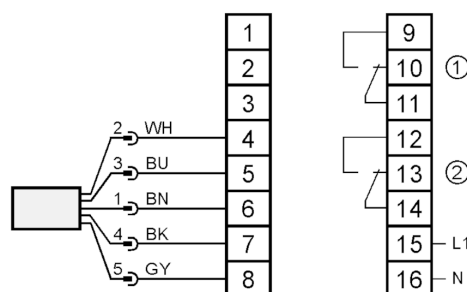

- 1: Relais Trådovertvåking / Temperaturovertvåking
 2: Relais Strømningsovertvåking
 Lederfarger :

BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = hvit
 GY = grå